

IE-BS-V01M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のパヨネットブラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (LC インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, バージョン1、LCDuplexカップリング, マルチモード
注文番号	1964440000
種別	IE-BS-V01M-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649051
数量	10 Stück

作成日 2024/10/03 23:36:42 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BS-V01M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	33.3 mm	奥行き (インチ)	1.311 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.26 inch
幅	32 mm	幅 (インチ)	1.26 inch
正味重量	60.1 g		

温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

一般データ

インサート喪失	≤ 0.4 dB	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
ファイバーの種類	マルチモード	プラグング回数	500
リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB	保護度合い	IP67
接続 1	LC デュプレックス	接続 2	LC デュプレックス
色	その他	項目説明	バージョン1、LCDuplex カップリング

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20
--------	---

分類

ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ECLASS 9.1	19-17-01-16	ECLASS 10.0	19-17-01-16
ECLASS 11.0	19-17-01-16	ECLASS 12.0	19-17-01-16
ECLASS 13.0	19-17-01-16	ECLASS 14.0	19-17-01-16

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

IE-BS-V01M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	GOST Approval
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - EN Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - DE 20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall) 20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall) 20190724 Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal)
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-BS-V01M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


図面

設置カットアウト

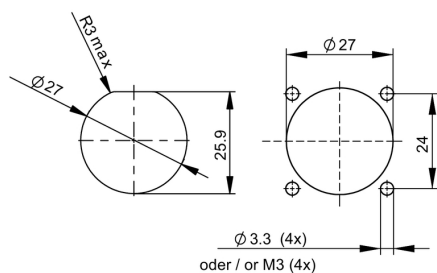

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

詳細図面

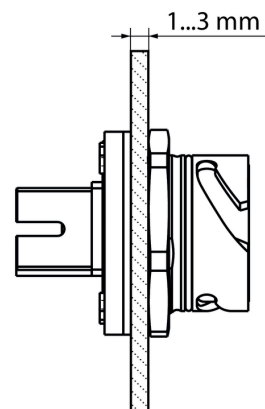

中央ネジ接続使用時の壁厚

IE-BS-V01M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V01P	バージョン
注文番号	1965700000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248653928	
数量	10 Stück	