

## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のパヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (SC インサートを含む)

## 一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, バージョン1、2*SCでのSCRJからのカップリング, マルチモード
注文番号	<a href="#">1964450000</a>
種別	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649068
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 6:14:58 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	36.6 mm	奥行き (インチ)	1.441 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.26 inch
幅	32 mm	幅 (インチ)	1.26 inch
正味重量	6.2 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...70 °C

## 一般データ

インサート喪失	≤ 0.4 dB	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
ファイバーの種類	マルチモード	プラグ回数	500
リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB	保護度合い	IP67
接続 1	SC	接続 2	SCRJ
色	その他	項目説明	バージョン1、2*SCでのSCRJからのカップリング

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var.  
1, IEC 61754-4, IEC  
61754-24

## 分類

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1  
SCIP c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## 承認

ROHS 適合

## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - EN</a> <a href="#">Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - DE</a> <a href="#">20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall)</a> <a href="#">20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall)</a> <a href="#">20190724 Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal)</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a> <a href="#">Manual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
プローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 設置カットアウト

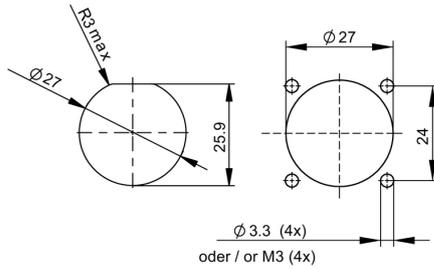

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-BP-V01P	バージョン
注文番号	<a href="#">1965700000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248653928	
数量	10 Stück	