

IE-BS-V04P-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック
製PushPull プラグインコネクタセット LCインサート付属

一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, バージョン4、LC Duplexカップリング, マルチモード
注文番号	1964460000
種別	IE-BS-V04P-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248651924
数量	10 Stück

作成日 2024/07/24 10:03:13 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BS-V04P-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	45.3 mm	奥行き (インチ)	1.783 inch
高さ	38 mm	高さ (インチ)	1.496 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	25.3 g		

温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

一般データ

インサート喪失	≤ 0.4 dB	ハウジング主要材質	PA UL 94 V0
ファイバーの種類	マルチモード	プラグイン回数	500
リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB	保護度合い	IP67
接続 1	LC デュプレックス	接続 2	LC デュプレックス
色	その他	項目説明	バージョン4、LC Duplex カップリング

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20
--------	---

分類

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	GOST Approval
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

作成日 2024/07/24 10:03:13 CEST


IE-BS-V04P-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

設置カットアウト

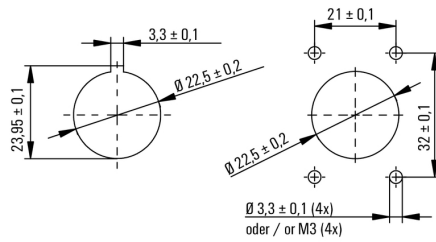

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカース。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NEWS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 Stück	

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V04P	バージョン
注文番号	1963900000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248646326	
数量	10 Stück	