

## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック  
製 PushPull プラグインコネクタセット、SC インサート付  
属

## 一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, バージョン4、2*SCでのSCRJからのカップリング, マルチモード, POF
注文番号	<a href="#">1964470000</a>
種別	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649075
数量	10 Stück

作成日 2024/10/03 23:56:39 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	48.3 mm	奥行き (インチ)	1.902 inch
高さ	38 mm	高さ (インチ)	1.496 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	3.4 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

## 一般データ

インサート喪失	≤ 0.4 dB	ハウジング主要材質	PA UL 94 V0
ファイバーの種類	マルチモード, POF	プラグング回数	500
リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB	保護度合い	IP67
接続 1	SC	接続 2	SCRJ
色	その他	項目説明	バージョン4、2*SCでのSCRJからのカップリング

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------	---

## 分類

ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ECLASS 9.1	19-17-01-16	ECLASS 10.0	19-17-01-16
ECLASS 11.0	19-17-01-16	ECLASS 12.0	19-17-01-16
ECLASS 13.0	19-17-01-16	ECLASS 14.0	19-17-01-16

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a> <a href="#">Manual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

作成日 2024/10/03 23:56:39 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。


**IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

設置カットアウト

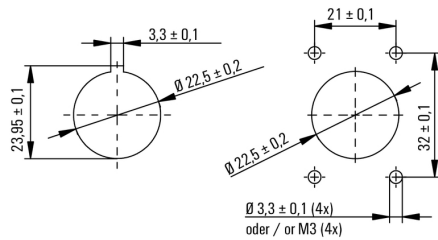

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-BP-V04P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963900000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248646326	
数量	10 Stück	

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカース。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NEWS	バージョン
注文番号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 Stück	