

## IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

二重ジャンクションボックス、IEC 61076-3-106 ver.4 準  
拠の PushPull プラグインコネクタ形状対応、金属製

## 一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, IP67, バリエーション 4、2 ポート、ストレート
注文番号	<a href="#">1966250000</a>
種別	IE-OM-V04P-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658442
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:41:50 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	57 mm	奥行き (インチ)	2.244 inch
幅	136 mm	幅 (インチ)	5.354 inch
長さ	125 mm	長さ (インチ)	4.921 inch
正味重量	475 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4
--------	------------------------

## 一般データ

ハウジング主要材質	AL-Si 12	プラグイング回数	750
保護度合い	IP67	取り付け方式	床置型, 壁取付け
色	グレー		

## 分類

ETIM 7.0	EC002597	ETIM 8.0	EC002597
ETIM 9.0	EC002597	ECLASS 9.1	27-44-03-18
ECLASS 10.0	27-44-03-18	ECLASS 11.0	27-44-03-18
ECLASS 12.0	27-44-03-18	ECLASS 13.0	27-44-03-18
ECLASS 14.0	27-44-03-18		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6bl

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">GOST Approval</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

作成日 2024/10/02 7:41:50 CEST


**IE-OM-V04P-K21-2S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

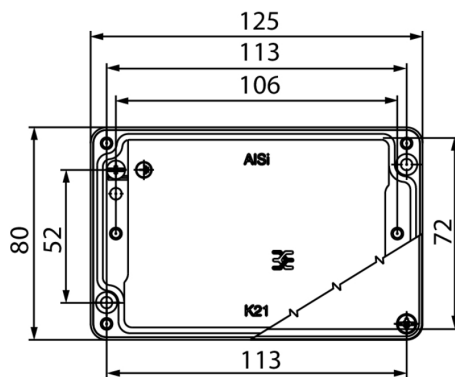

図面

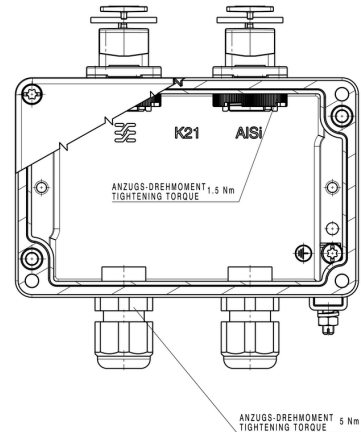

## IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## RJ45



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 Stück	

## Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック製 PushPull プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属



## 一般注文データ

種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH	バージョン
注文番号	<a href="#">1963160000</a>	RJ45 プラグ、ツール不要、バージョン 4, Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
数量	10 Stück	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-TH	バージョン
注文番号	<a href="#">1963180000</a>	RJ45 圧着プラグ、バージョン 4, Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973	
数量	10 Stück	