


## IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

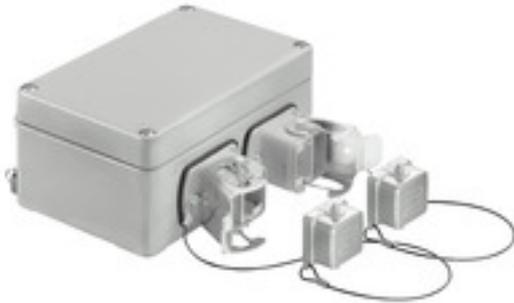

図に類似

IEC 61076-3-106 ver.5 準拠のHDC/Rockstar プラグイン  
コネクタ 対応形状、金属製

## 一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, IP67, バリエーション5、2 ポート、ストレート
注文番号	<a href="#">1966290000</a>
種別	IE-OM-V05M-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658480
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:11:30 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	57 mm	奥行き (インチ)	2.244 inch
幅	136 mm	幅 (インチ)	5.354 inch
長さ	125 mm	長さ (インチ)	4.921 inch
正味重量	643 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...70 °C

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 5

## 一般データ

ハウジング主要材質	AL-Si 12	プラグイン回数	750
保護度合い	IP67	取り付け方式	床置型, 壁取付け
色	グレー		

## 分類

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">GOST Approval</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

作成日 2024/07/04 6:11:30 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。


**IE-OM-V05M-K21-2S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

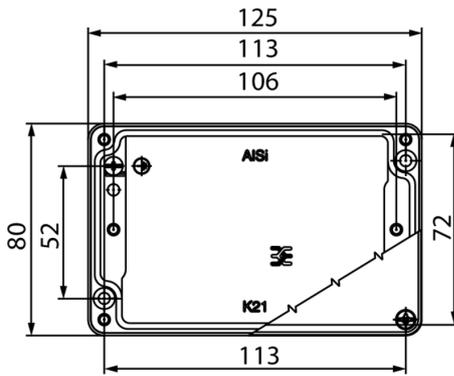

図面

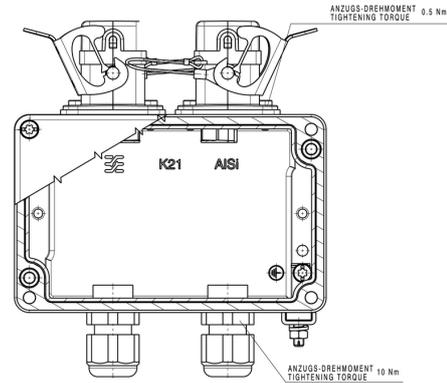

## IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の金属製 HDC プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属



## 一般注文データ

種別	IE-PS-V05M-RJ45-TH	バージョン
注文番号	<a href="#">1963110000</a>	RJ45圧着プラグ、バリエーション5, Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248651610	2010)
数量	10 Stück	
種別	IE-PS-V05M-RJ45-FH	バージョン
注文番号	<a href="#">1963200000</a>	RJ45プラグ、ツール不要、バリエーション5, Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651689	11801 2010)
数量	10 Stück	
種別	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH	バージョン
注文番号	<a href="#">1077300000</a>	RJ45プラグ、ツール不要, Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248834914	
数量	10 Stück	

## RJ45



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45インサートソケット、ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45インサートソケット、ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45インサートソケット、ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/04 6:11:30 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。