

IE-OM-V01M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

ジャンクションボックス、IEC 61076-3-106 ver.1 準拠の
バヨネットプラグインコネクタ対応形状、金属製

一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, IP67, バリエーション 1、2 ポート、ストレート
注文番号	1966330000
種別	IE-OM-V01M-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658527
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:10:27 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-OM-V01M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	57 mm	奥行き (インチ)	2.244 inch
幅	136 mm	幅 (インチ)	5.354 inch
長さ	125 mm	長さ (インチ)	4.921 inch
正味重量	652 g		

温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 1
--------	------------------------

一般データ

ハウジング主要材質	AL-Si 12	プラグイング回数	750
保護度合い	IP67	取り付け方式	床置型, 壁取付け
色	グレー		

分類

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	74752bdc-c0a4-41dd-a979-ef8be67f4a3b

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	GOST Approval
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-OM-V01M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

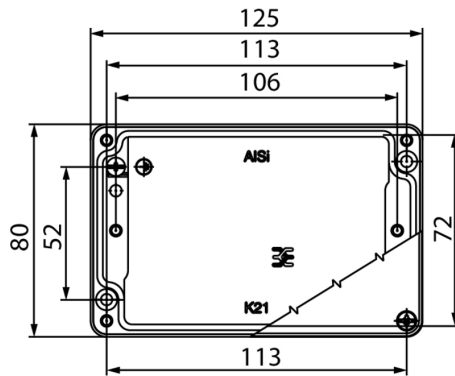

図面

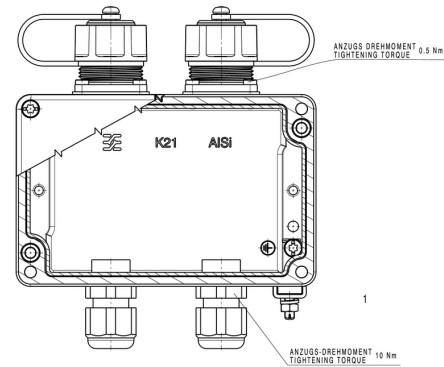

IE-OM-V01M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RJ45



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	1962850000	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	1963830000	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	1963840000	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 Stück	

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (RJ45 インサートを含む)



一般注文データ

種別	IE-PS-V01M-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1963120000	RJ45 プラグ、ツール不要、パリアント 1 金属, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651627	
数量	10 Stück	