

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, インサートプレート, シールドなし, 1 x GFCI, 1 x ヒューズ, 2x データ, 1x 信号
注文番号	2003370000
種別	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118387322
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:24:38 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	23 mm	高さ (インチ)	0.906 inch
幅	116.5 mm	幅 (インチ)	4.587 inch
長さ	90.5 mm	長さ (インチ)	3.563 inch
正味重量	141.78 g		

温度

動作温度	-35 °C...66 °C
------	----------------

インサート

GFCI / 2 x Power USを組み立て済みで挿入	1	インサート、データ	2
ヒューズの挿入	1	信号挿入 D-Sub 9 極 / VGA / HDMI	1

一般データ

材質	ポリカーボネートPC	製品種類	インサートプレート、シールドなし
----	------------	------	------------------

一般基準

証明書番号 (CSA)	2000039-80039714	証明書番号 (cURus)	E223801
-------------	------------------	---------------	---------

技術データ GFCI

GFCI保護による米国のコンセント	2個	ステータス表示	赤色LED
セルフテスト	自動的に3秒ごと	トリップレベル、最小	4 mA
ハウジング色	グレー	動作電圧	125 V
定格電流	20 A	最大トリップ・レベル	6 mA

電気プロパティ

動作電圧	125 V
------	-------

クランプ可能な導体

導体接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 ... 2.5 mm ² 付て非常に柔軟		
導体接続断面積、フェルール端子なし極 ... 細線仕様		
導体接続断面積、フェルール端子なし細 ... 線仕様		
導体接続断面積、フェルール端子付属細 線仕様	最小：	1.5 mm ²
	最大:	2.5 mm ²
導体接続断面積、フェルール端子付属細 1.5 ... 2.5 mm ² 線仕様		
導体接続断面積、リジッド 1.5 ... 4 mm ²		
導体接続断面積、リジッド	最大:	4 mm ²
	最小：	1.5 mm ²
導体接続断面積、極細線仕様フェルール 端子	最小：	1.5 mm ²
	最大:	2.5 mm ²
接続方式	ねじ接続	
被覆剥き長さ	9 mm	

作成日 2024/10/02 7:24:38 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92
ECLASS 14.0	27-18-28-92		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E223801

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	202201114 Technical change FrontCom GFCI 202201114 Technische Änderung zu FrontCom Vario GFCI
ユーザ文書	Designation key / Type key
カタログ	Catalogues in PDF-format


IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

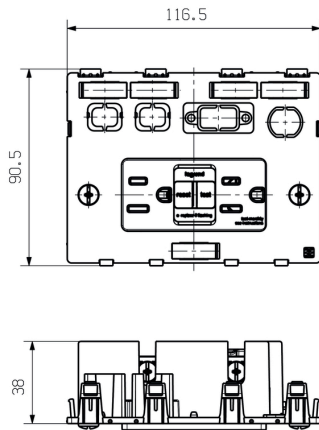

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

信号 - VGA、HDMI、DP



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FCI-HDMI-FF	バージョン
注文番号	2003390000	FrontCom, HDMI結合, 信号インサートHDMI, ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118387414	
数量	1 Stück	
種別	IE-FCI-HD15-FF	バージョン
注文番号	1556290000	FrontCom, VGA結合, 信号インサートVGA/HD15, ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118369755	
数量	1 Stück	

USB



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-BI-USB-A	バージョン
注文番号	1019570000	USB挿入, フランジ挿入, タイプA
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-USB-3.0-A	バージョン
注文番号	1487920000	USB挿入, フランジ挿入, タイプA
GTIN (EAN)	4050118298208	
数量	1 Stück	
種別	IE-BI-USB-AB	バージョン
注文番号	1131380000	USB挿入, フランジ挿入, タイプAB
GTIN (EAN)	4032248911844	
数量	10 Stück	

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDS 0.4X2.5X75	バージョン
注文番号	9009030000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 Stück	

ヒューズ



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FCI-PWCB-3A	バージョン
注文番号	1543690000	FrontCom, ヒューズ, 安全フューズインサート
GTIN (EAN)	4050118348859	
数量	1 Stück	

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカースを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	バージョン
注文番号	1736181044	ESG, デバイスマーカース x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 Stück	

RJ45



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Vario は、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-C	バージョン
注文番号	1962840000	RJ45 インサートソケット, 隔壁挿入カブラ
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	1 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	1963840000	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	1962850000	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 Stück	

作成日 2024/10/02 7:24:38 CEST

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	1963830000	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 Stück	

Signal - D-SUB

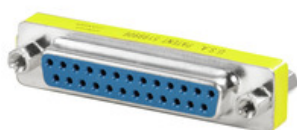

FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Vario は、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FCI-D9-FM	バージョン
注文番号	1450850000	FrontCom, 信号インサート D-Sub, 9極, プラグ, ソケットコネクタ
GTIN (EAN)	4050118255713	
数量	1 Stück	
種別	IE-FCI-D9-FS	バージョン
注文番号	1450870000	FrontCom, 信号インサート D-Sub, 9極, ソケット/はんだ接続付属
GTIN (EAN)	4050118255393	
数量	1 Stück	
種別	IE-FCI-D9-FF	バージョン
注文番号	1450840000	FrontCom, 信号インサート D-Sub, 9極, ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118255737	
数量	1 Stück	

FrontCom Vario 対応アクセサリ



一般注文データ

種別	IE-FC-DFM-PWPC	バージョン
注文番号	2971460000	FrontCom, 接触防止, ダブルフレーム
GTIN (EAN)	4099986791541	
数量	1 Stück	

作成日 2024/10/02 7:24:38 CEST