

IE-FCI-HDMI-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選べます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | FrontCom, HDMI結合, 信号インサートHDMI, ソケット/ソケット |
| 注文番号 | 2003390000 |
| 種別 | IE-FCI-HDMI-FF |
| GTIN (EAN) | 4050118387414 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/10/02 7:24:50 CEST

IE-FCI-HDMI-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 11 g

温度

動作温度 -15 °C...50

一般データ

| | | | |
|----------|--------------|-------|------|
| インサートの種別 | 信号インサート HDMI | 保護度合い | IP20 |
| 製品種類 | HDMI結合 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 9.1 | 27-18-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| ユーザ文書 | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

IE-FCI-HDMI-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

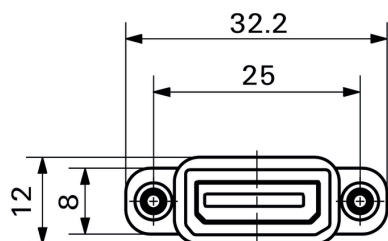

寸法図

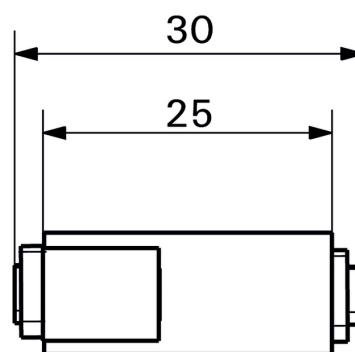

寸法図

