

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

バージョン	FrontCom, インサートプレート, シールド仕様, 1 x GFCI, 1 x ヒューズ, 2x データ, 1x 信号
注文番号	<a href="#">2004810000</a>
種別	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118389289
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:51:32 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	23 mm	高さ (インチ)	0.906 inch
幅	116.5 mm	幅 (インチ)	4.587 inch
長さ	90.5 mm	長さ (インチ)	3.563 inch
正味重量	144.4 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...70 °C

## インサート

GFCI / 2 x Power USを組み立て済みで挿入	1	インサート、データ	2
ヒューズの挿入	1	信号挿入 D-Sub 9 極 / VGA / HDMI	1

## 一般データ

材質	ポリカーボネート PC	製品種類	インサートプレート、シールド仕様
----	-------------	------	------------------

## 一般基準

証明書番号 (CSA)	2000039-80039714	証明書番号 (cURus)	E223801
-------------	------------------	---------------	---------

## 技術データ GFCI

GFCI保護による米国のコンセント	2個	ステータス表示	赤色LED
セルフテスト	自動的に3秒ごと	トリップレベル、最小	4 mA
ハウジング色	グレー	動作電圧	125 V
定格電流	20 A	最大トリップ・レベル	6 mA

## 電気プロパティ

動作電圧 125 V

## クランプ可能な導体

導体接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> 付で非常に柔軟		
導体接続断面積、フェルール端子なし極 ... 細線仕様		
導体接続断面積、フェルール端子なし細 ... 線仕様		
導体接続断面積、フェルール端子付属細 1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> 線仕様		
導体接続断面積、フェルール端子付属細 線仕様	最小：	1.5 mm <sup>2</sup>
	最大.	2.5 mm <sup>2</sup>
導体接続断面積、リジッド	最大.	4 mm <sup>2</sup>
	最小：	1.5 mm <sup>2</sup>
導体接続断面積、リジッド 1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>		
導体接続断面積、極細線仕様フェルール 端子	最小：	1.5 mm <sup>2</sup>
	最大.	2.5 mm <sup>2</sup>
接続方式	ねじ接続	
被覆剥き長さ	9 mm	

作成日 2024/07/04 6:51:32 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 分類

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E223801

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">202201114 Technical change FrontCom GFCl</a> <a href="#">202201114 Technische Änderung zu FrontCom Vario GFCl</a>
ユーザ文書	<a href="#">Designation key / Type key</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


# IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 寸法図

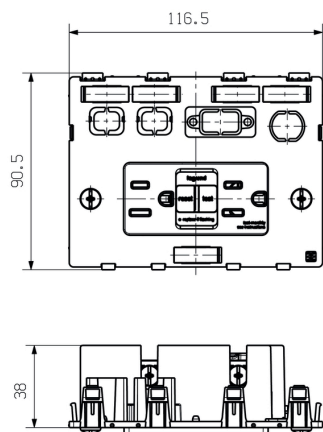

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スクリュードライバー (マイナス用)

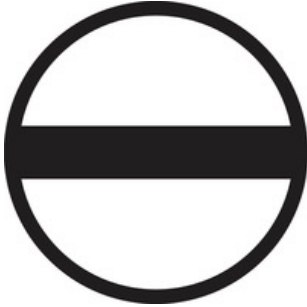

丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリッブ

## 一般注文データ

種別	SDS 0.4X2.5X75	バージョン
注文番号	<a href="#">9009030000</a>	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 Stück	

## FrontCom Vario 対応アクセサリ



## 一般注文データ

種別	IE-FC-DFM-PWPC	バージョン
注文番号	<a href="#">2971460000</a>	FrontCom, 接触防止
GTIN (EAN)	4099986791541	
数量	1 Stück	


## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Signal - D-SUB

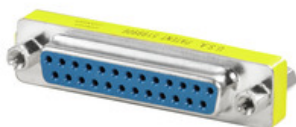

FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-FCI-D9-FM	バージョン
注文番号	<a href="#">1450850000</a>	FrontCom, 信号インサート D-Sub, 9極, プラグ, ソケットコネクタ
GTIN (EAN)	4050118255713	
数量	1 Stück	
種別	IE-FCI-D9-FS	バージョン
注文番号	<a href="#">1450870000</a>	FrontCom, 信号インサート D-Sub, 9極, ソケット/はんだ接続付属
GTIN (EAN)	4050118255393	
数量	1 Stück	
種別	IE-FCI-D9-FF	バージョン
注文番号	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, 信号インサート D-Sub, 9極, ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118255737	
数量	1 Stück	

## 信号 - VGA、HDMI



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-FCI-HDMI-FF	バージョン
注文番号	<a href="#">2003390000</a>	FrontCom, HDMI結合, 信号インサート HDMI, ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118387414	
数量	1 Stück	
種別	IE-FCI-HD15-FF	バージョン
注文番号	<a href="#">1556290000</a>	FrontCom, VGA結合, 信号インサート VGA/HD15, ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118369755	
数量	1 Stück	

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## RJ45



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-C	バージョン
注文番号	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 インサートソケット, 隔壁挿入カブラ
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 Stück	

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1736181044</a>	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 Stück	

## USB



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-BI-USB-3.0-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1487920000</a>	USB挿入, フランジ挿入, タイプA
GTIN (EAN)	4050118298208	
数量	1 Stück	
種別	IE-BI-USB-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1019570000</a>	USB挿入, フランジ挿入, タイプA
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-USB-AB	バージョン
注文番号	<a href="#">1131380000</a>	USB挿入, フランジ挿入, タイプAB
GTIN (EAN)	4032248911844	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/04 6:51:32 CEST



## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ヒューズ



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-FCI-PWCB-3A	バージョン
注文番号	<a href="#">1543690000</a>	FrontCom, ヒューズ, 安全フューズインサート
GTIN (EAN)	4050118348859	
数量	1 Stück	