

TM-I 23 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



プロセスの信頼性：TM-I

TM-I 差し込み板にはガイドタブが付いており、TM 種別から透明スリーブへ簡単にスライドできます。タグが所定の位置に配置されると、タブは事前に定義されたブレイクポイントでスナップオフされます。組立済スリーブを導体に押し付けるだけです。メリット：大量の事前組立を、効率よくいちどのステップで行うことができます。

一般注文データ

| | |
|--------------|---|
| バージョン | TM-I, マーカの挿入, 23 x 4 mm, 黄色 |
| 注文番号 | 2005670000 |
| 種別 | TM-I 23 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118390377 |
| 数量 | 2,000 Stück |
| 互換性を有するプリンター | 2599430000 2599440000 |

作成日 2024/11/10 20:01:23 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

TM-I 23 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|------------|
| 高さ | 23 mm | 高さ (インチ) | 0.906 inch |
| 幅 | 4 mm | 幅 (インチ) | 0.157 inch |
| 正味重量 | 0.183 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...150 °C |
|--------|--------------|

一般データ

| | | | |
|-------------|---------|-----------|--------------|
| UL 94 可燃性等級 | HB | ハロゲン | いいえ |
| ロールあたりの数 | 2,000 | 動作温度範囲 | -40...150 °C |
| 動作温度範囲、最大 | 150 °C | 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| 印刷の配置 | 水平および垂直 | 印刷文字 | 非搭載 |
| 印刷種別 | ニュートラル | 幅 | 4 mm |
| 材質 | ポリエステル | 色 | 黄色 |

導体およびケーブルマーカー

| | |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード


| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

TM-I 23 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

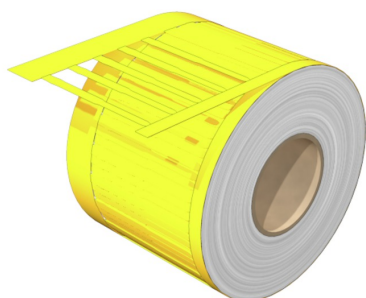

TM-I 23 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON MM 76/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005080000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| 数量 | 1 Stück | |

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | MULTIMARK ROLLER 115 |
| 注文番号 | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| 数量 | 1 Stück |

TM-I 23 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | |
|------------|-----------------------------|
| 種別 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1 ... |
| 注文番号 | 2672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| 数量 | 1 Stück |