

## TM-I 15 MM RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## プロセスの信頼性：TM-I

TM-I 差し込み板にはガイドタブが付いており、TM 種別から透明スリーブへ簡単にスライドできます。タグが所定の位置に配置されると、タブは事前に定義されたブレイクポイントでスナップオフされます。組立済スリーブを導体に押し付けるだけです。メリット：大量の事前組立を、効率よくいちどのステップで行うことができます。

## 一般注文データ

|              |   |
|--------------|---|
| バージョン        | TM-I, マーカの挿入, 15 x 4 mm, 赤色                           |
| 注文番号         | <a href="#">2005760000</a>                            |
| 種別           | TM-I 15 MM RT   |
| GTIN (EAN)   | 4050118390360   |
| 数量           | 2,000 Stück   |
| 互換性を有するプリンター | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

作成日 2024/10/08 4:55:21 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## TM-I 15 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |          |            |
|------|---------|----------|------------|
| 高さ   | 15 mm   | 高さ (インチ) | 0.591 inch |
| 幅    | 4 mm    | 幅 (インチ)  | 0.157 inch |
| 正味重量 | 0.164 g |          |            |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...150 °C |
|--------|--------------|

## 一般データ

|             |         |           |              |
|-------------|---------|-----------|--------------|
| UL 94 可燃性等級 | HB      | ハロゲン      | いいえ          |
| ロールあたりの数    | 2,000   | 動作温度範囲    | -40...150 °C |
| 動作温度範囲、最大   | 150 °C  | 動作温度範囲、最小 | -40 °C       |
| 印刷の配置       | 水平および垂直 | 印刷文字      | 非搭載          |
| 印刷種別        | ニュートラル  | 幅         | 4 mm         |
| 材質          | ポリエステル  | 色         | 赤色           |

## 導体およびケーブルマーカー

|      |     |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード


|             |  |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**TM-I 15 MM RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

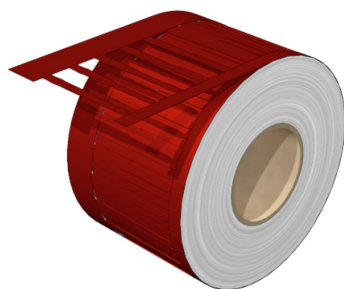

## TM-I 15 MM RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | MULTIMARK ROLLER 115       |
| 注文番号       | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |
| 数量         | 1 Stück                    |

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別         | RIBBON MM 76/360 SW        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2005080000</a> | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |        |
| 数量         | 1 Stück                    |        |


## TM-I 15 MM RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## THM MULTIMARK PLUS

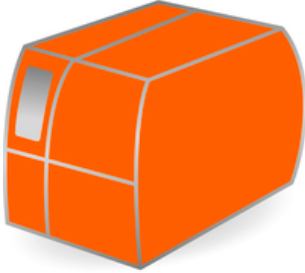

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 種別         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1 ... |
| 注文番号       | <a href="#">2672590000</a>  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097               |
| 数量         | 1 Stück                     |