

SM 36/18-30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



誤操作の防止：SM

MultiMark デバイスマーカーは、異なるメーカーのマーキング材質と共に使用できます。使用する場合はどこでも、別のベンダーによる制御およびシグナルデバイスなど、すべてのコンポーネントが明確に割り当てられます。

MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

一般注文データ

| | |
|--------------|---|
| バージョン | SwitchMark, デバイスマーカー, 56 x 36 mm, 白色 |
| 注文番号 | 2006100000 |
| 種別 | SM 36/18-30 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118391145 |
| 数量 | 1,000 Stück |
| 互換性を有するプリンター | 2599430000 2599440000 |

作成日 2024/07/07 1:18:21 CEST

SM 36/18-30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|----|--------|-----------|------------|
| 深さ | 0.1 mm | 奥行き (インチ) | 0.004 inch |
| 高さ | 56 mm | 高さ (インチ) | 2.205 inch |
| 幅 | 36 mm | 幅 (インチ) | 1.417 inch |
| 直径 | 30 mm | 正味重量 | 0.56 g |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...120 °C |
|--------|--------------|

一般データ

| | | | |
|----------------|------------|----------------|----------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | UL 969 j 準拠の認可 | はい |
| ハロゲン | いいえ | バージョン | ハロゲンフリー, 自己接着型 |
| ラベリングフィールドのサイズ | 18 x 36 mm | 動作温度範囲 | -40...120 °C |
| 動作温度範囲、最大 | 120 °C | 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| 幅 | 36 mm | 接着剤 | アクリレート接着剤 |
| 材質 | ポリエステル | 色 | 白色 |

装置マーカー

| | | | |
|------|-----|----|-------|
| ハロゲン | いいえ | 直径 | 30 mm |
|------|-----|----|-------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

SM 36/18-30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com

図面




SM 36/18-30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK PLUS

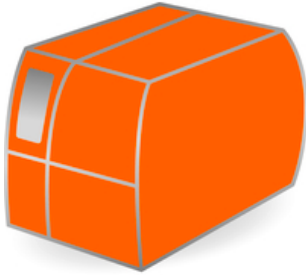

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | MM PLUS ROLLER 110 |
| 注文番号 | 2672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| 数量 | 1 Stück |

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON MM 76/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005080000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| 数量 | 1 Stück | |

SM 36/18-30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | THM MMP ROLLER 115 |
| 注文番号 | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| 数量 | 1 Stück |