

## EL 100 MM GE 30M


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

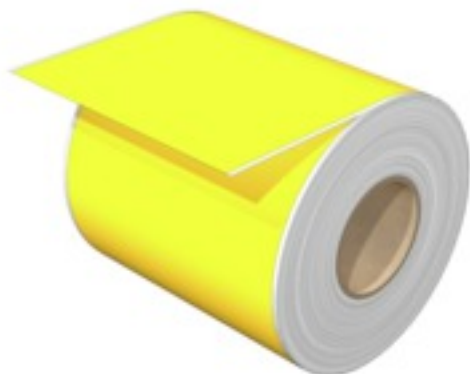

## 個別調整の識別：EL

MultiMark マーカーの無限のバリエーションにより、従来のタグレールや特殊ラベルに代わる経済的な選択肢となります。任意の幅に対して、個別マーカーに完全に一致するようにソフトウェアで高さを正確に設定できます。ブレードを使用して、ラベルを指定サイズに個別にカットします。機能ブロックまたは完全な端子台に対応する大型ラベル作成に最適です。

## MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

|              |   |
|--------------|---|
| バージョン        | THM, デバイスマーカー, 100 x, 黄色                              |
| 注文番号         | <a href="#">2006730000</a>                            |
| 種別           | EL 100 MM GE 30M                                      |
| GTIN (EAN)   | 4050118391091   |
| 数量           | 1 Stück   |
| 互換性を有するプリンター | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

作成日 2024/09/04 4:51:02 CEST

## EL 100 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |           |           |              |
|------|-----------|-----------|--------------|
| 深さ   | 0.1 mm    | 奥行き (インチ) | 0.004 inch   |
| 高さ   | 100 mm    | 高さ (インチ)  | 3.937 inch   |
| 長さ   | 30,000 mm | 長さ (インチ)  | 1,181.1 inch |
| 正味重量 | 829 g     |           |              |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...120 °C |
|--------|--------------|

## 一般データ

|             |           |                |                |
|-------------|-----------|----------------|----------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0       | UL 969 j 準拠の認可 | はい             |
| ハロゲン        | いいえ       | バージョン          | ハロゲンフリー, 自己接着型 |
| ロールあたりの数    | 1         | 動作温度範囲         | -40...120 °C   |
| 動作温度範囲、最大   | 120 °C    | 動作温度範囲、最小      | -40 °C         |
| 接着剤         | アクリレート接着剤 | 材質             | ポリエステル         |
| 色           | 黄色        | 長さ             | 30,000 mm      |

## 装置マーカー

|      |     |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード


|      |  |
|------|--|
| カタログ | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|------|--|

**EL 100 MM GE 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

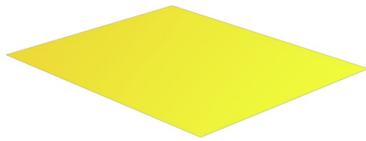


## EL 100 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## THM MULTIMARK

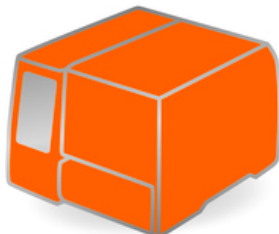

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | THM MMP EXT.RH             |
| 注文番号       | <a href="#">1302920000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |
| 数量         | 1 Stück                    |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | THM MMP ROLLER 115         |
| 注文番号       | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |
| 数量         | 1 Stück                    |

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別         | RIBBON MM 110/360 SW       | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2005070000</a> | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |        |
| 数量         | 1 Stück                    |        |

## EL 100 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | MM PLUS ROLLER 110         |
| 注文番号       | <a href="#">2672590000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |
| 数量         | 1 Stück                    |