

## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



## 電力測定モジュール

単相または三相の電力測定モジュール、定格電圧最大300 Veff

電源モジュールは、定格電圧 300 Veff AC (位相および中性導体) までの単相または三相負荷の電流および電圧を測定・処理します。モジュールを使用して、無効電力、皮相電力、高調波および有効電力、電力消費量、位相角、およびその他多くの電気パラメータを直接測定および計算します。各種フィールドバスのプロセスデータでどのデータを送信するかは、パラメータで選択することができます。

電力測定モジュールは、u-remote を使用して既存オートメーションソリューションに簡単に統合できます。電流測定トランスデューサを使用している場合は、既存の設置環境に手を加える必要はありません。

最大 1 A または 5 A の電流を直接測定でき、プラグオンまたはワイドミューラーの変換電流測定用トランスデューサを使用して、より高い電流を測定できます。

## 一般注文データ

バージョン	リモートI/Oモジュール, IP20, 6チャンネル, 入力, 電力測定, プッシュイン接続
注文番号	<a href="#">2007420000</a>
種別	UR20-3EM-230V-AC
GTIN (EAN)	4050118392777
数量	1 Stück
交換部品	<a href="#">1350930000</a> <a href="#">1562270000</a> <a href="#">2068630000</a>

## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	76 mm	奥行き (インチ)	2.992 inch
高さ	120 mm	高さ (インチ)	4.724 inch
幅	11.5 mm	幅 (インチ)	0.453 inch
取付寸法 - 高さ	128 mm	正味重量	90 g

## 温度

保管温度	-40 °C ... +85 °C	動作温度	-20 °C ... +60 °C
------	-------------------	------	-------------------

## アナログ入力

モジュール診断	はい	供給システムの周波数	45...65 Hz
個数	3	入力インピーダンス電圧	2.4MΩ/チャンネル
公称ピーク電圧	4 kV	公称出力	0...1 A / 0...5 A AC
分解能	チャンネルあたり16ビット (内部24ビット)	定格電圧	300 V <sub>eff</sub> (L-N), 520 V <sub>eff</sub> (L-L)
接続可能なコンパータ比	1 ... 1000	測定抵抗 (シャント)	4mΩ (5A時), 20 mΩ (1A時)
測定方法	高分解能デルタシグマ (外部導体での電流測定)	測定精度	最終値 (U/I) に対して 0.5%, 計算値に対して1%
絶縁	1.5 kV <sub>eff</sub> . (入力/システム)	電圧測定のカテゴリ	CAT II (IEC 61010パート1)
電流測定のサンプリングレート	3,300 サンプル/s	高調波解析	31 (Blackmann-Harris Window)

## システムデータ

インターフェース	u-リモートシステムバス	ガルバニック絶縁	電流バス間の500 V DC
システムバスの転送速度、最大		フィールドバスプロトコル	CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1, POWERLINK
	48 Mbit		
プロセスデータ	32 Byte	モジュール種別	機能モジュール
設定インターフェース	Micro USB 2.0		

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	サージ電圧カテゴリー	II
テスト電圧	500 V	レール	TS 35
振動耐性	5 Hz ≤ f ≤ 8.4 Hz: IEC 60068-2-6準拠の3.5 mm 振幅, 8.4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: IEC 60068-2-6に準拠した1g加速	気圧 (保管)	DIN EN 61131-2に準拠した1013 hPa (高さ0 m) ~ 700 hPa (高さ3000 m)
気圧 (輸送)	DIN EN 61131-2に準拠した1013 hPa (高さ0 m) ~ 700 hPa (高さ3000 m)	汚染度	2
空気圧 (操作)	DIN EN 61131-2に準拠した≥ 795 hPa (高さ ≤ 2000 m)	空気湿度 (保管)	DIN EN 61131-2に従って 10 ~ 95% (結露しないこと)
空気湿度 (操作)	DIN EN 61131-2に従って 10 ~ 95% (結露しないこと)	空気湿度 (輸送)	DIN EN 61131-2に従って 10 ~ 95% (結露しないこと)
衝撃	11 ms以上で15 g、正弦半波、IEC 60068-2-27		

作成日 2024/07/04 7:39:47 CEST

## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 接続データ

個数	3	導体断面、固定式、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、固定式、最小	0.14 mm <sup>2</sup>	導体断面積、固定式、最大 (AWG)	AWG 16
導体断面積、固定式、最小 (AWG)	AWG 26	導体断面積、細径撚線、最大 (AWG)	AWG 16
導体断面積、細径撚線、最小 (AWG)	AWG 26	接続方式	PUSH IN
配線接続断面、細径撚線、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最小	0.14 mm <sup>2</sup>

## 電源装置

I からの消費電流 <sub>IN</sub> (各電源セグメント)	12 mA	I からの消費電流 <sub>sys</sub> , typ.	8 mA
電圧供給	24 V DC +20 %/-15 %, システムバス経由		

## 分類

ETIM 6.0	EC001601	ETIM 7.0	EC001601
ETIM 8.0	EC001601	ETIM 9.0	EC001601
ECLASS 9.0	27-24-26-05	ECLASS 9.1	27-24-26-05
ECLASS 10.0	27-24-26-05	ECLASS 11.0	27-24-26-05
ECLASS 12.0	27-24-26-05	ECLASS 13.0	27-24-26-05

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E141197
証明書番号 (cULusEX)	E223527

## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">KC certificate</a> <a href="#">Compass safe distance certificate</a> <a href="#">Lloyds Register certificate</a> <a href="#">ABS certificate</a> <a href="#">RINA certificate</a> <a href="#">Bureau Veritas - Type Approval Certificate</a> <a href="#">PRS (Polish Register of Shipping)</a> <a href="#">NIPPON KAIJI KYOKAI Certificate</a> <a href="#">UKCA Declaration of Conformity - EN</a> <a href="#">CE Declaration of Conformity - DE</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a> <a href="#">Library and function block – u-remote UR20 Library for CoDeSys 3.5 - EN - V2.2.1</a> <a href="#">Compatibility information – Combinability of UR20</a> <a href="#">Quick start guide – Function blocks for UR20-3EM-230V-AC</a> <a href="#">Library and function block – u-remote UR20 Library for Weidmueller u-create studio 1.20.2 - EN - V2.0.0</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
製品変更通知	<a href="#">Release-Notes - Firmware</a>
ソフトウェア	<a href="#">Firmware – Current firmware UR20-3EM-230V-AC</a> <a href="#">Firmware – Archive firmware UR20-3EM-230V-AC</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN_U-REMOTE_DE</a> <a href="#">MAN_U-REMOTE_EN</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


# UR20-3EM-230V-AC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面


### ブロック回路図

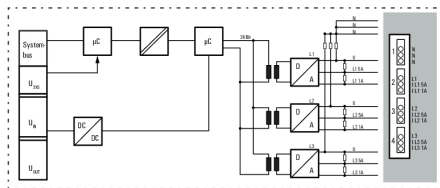


### 接続図

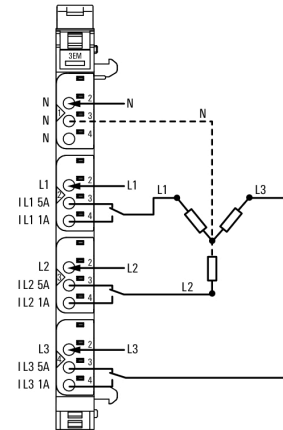


### 接続図

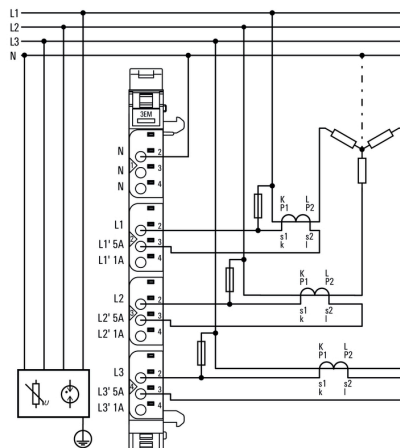


### 接続図

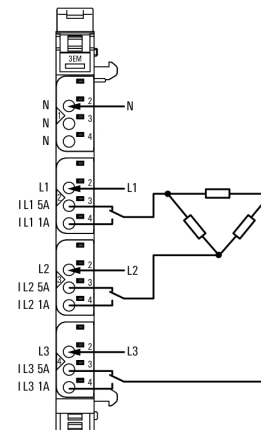

### 接続図

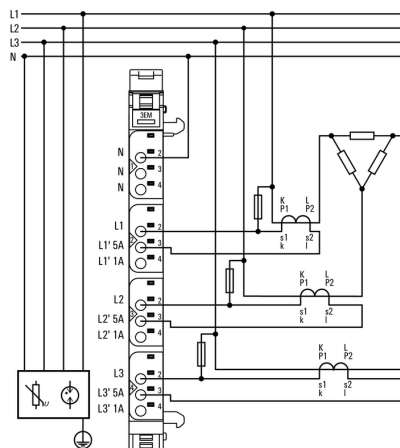

### 接続図

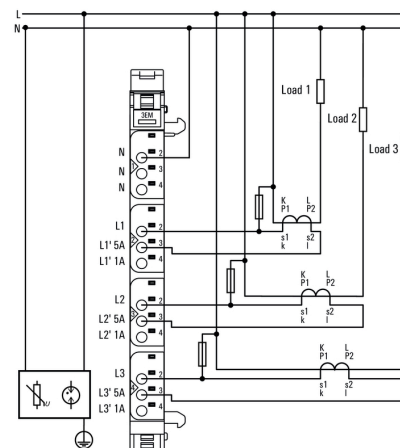

## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カスタム印刷



## 一般注文データ

種別	PM 2.7/2.6 MC SDR	バージョン
注文番号	<a href="#">1323700000</a>	OMNIMATE信号 - シリーズPM, プッシャーマーカ, 2.7 x 2.6 mm,
GTIN (EAN)	4050118126761	ピッチ (mm) (P): 3.50 Weidmueller, 顧客の仕様に準拠
数量	192 Stück	

## プラグオン式変流器 - ValueLine



## プラグオン電流トランスフォーマー

プラグオン電流トランスフォーマーは、特にバスバーへの取り付けに適しています。

このタイプの利点は、張力クランプ接続を備えたネジ不使用の接続技術、安定性に優れ柔軟な導体による時間節約可能な接続オプション、衝撃耐久性および振動耐性、高い機械的保持力および高電流抵抗です。

## 一般注文データ

種別	CMA-31-600-5A-5VA-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">2420970000</a>	一次電流: 600 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 0,5, 閉
GTIN (EAN)	4050118429206	変流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-22-600-5A-5VA-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1482180000</a>	一次電流: 600 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 0,5
GTIN (EAN)	4050118291230	
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-250-5A-5VA-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1482050000</a>	一次電流: 250 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 0,5, 閉
GTIN (EAN)	4050118291094	変流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-300-5A-5VA-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">2420990000</a>	一次電流: 300 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 0,5, 閉
GTIN (EAN)	4050118429220	変流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-750-5A-5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2420890000</a>	一次電流: 750 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, 閉変
GTIN (EAN)	4050118429084	流器
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 7:39:47 CEST

## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	CMA-101-2500-5A-10VA-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">2680250000</a>	一次電流: 2500 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 10 VA, 公差等級: 0,5,
GTIN (EAN)	4050118696608	閉変流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-250-5A-5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2420940000</a>	一次電流: 250 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, 閉変
GTIN (EAN)	4050118429183	流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-750-5A-5VA-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1482080000</a>	一次電流: 750 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 0,5, 閉
GTIN (EAN)	4050118290950	変流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-400-5A-5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2420920000</a>	一次電流: 400 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, 閉変
GTIN (EAN)	4050118428964	流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-400-5A-5VA-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">2420980000</a>	一次電流: 400 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 0,5, 閉
GTIN (EAN)	4050118429305	変流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-41-1000-5A-5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2680150000</a>	一次電流: 1000 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード:, 公差等級:, 閉変流器
GTIN (EAN)	4050118696493	
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-150-5A-2,5VA-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">2421030000</a>	一次電流: 150 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 2,5 VA, 公差等級: 0,5,
GTIN (EAN)	4050118428971	閉変流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-60-5A-1,25VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2421380000</a>	一次電流: 60 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 1,25 VA, 公差等級: 1, 閉
GTIN (EAN)	4050118429381	変流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-51-1250-5A-5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2680160000</a>	一次電流: 1250 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, 閉
GTIN (EAN)	4050118696509	変流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-61-1500-5A-5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2680170000</a>	一次電流: 1500 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, 閉
GTIN (EAN)	4050118696523	変流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-61-1500-5A-5VA-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">2680230000</a>	一次電流: 1500 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード:, 公差等級:, 閉変流器
GTIN (EAN)	4050118696585	
数量	1 Stück	
種別	CMA-81-2000-5A-10VA-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">2680240000</a>	一次電流: 2000 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード:, 公差等級:, 閉変流器
GTIN (EAN)	4050118696592	
数量	1 Stück	
種別	CMA-81-2000-5A-10VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2680180000</a>	一次電流: 2000 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 10 VA, 公差等級: 1, 閉
GTIN (EAN)	4050118696530	変流器
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 7:39:47 CEST

## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	CMA-31-500-5A-5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2420910000</a>	一次電流: 500 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, 閉変
GTIN (EAN)	4050118429169	流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-41-1000-5A-5VA-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">2680210000</a>	一次電流: 1000 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード:, 公差等級:, 閉変流器
GTIN (EAN)	4050118696547	
数量	1 Stück	
種別	CMA-22-500-5A-5VA-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1482220000</a>	一次電流: 500 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 0,5
GTIN (EAN)	4050118291254	
数量	1 Stück	
種別	CMA-101-2500-5A-10VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2680190000</a>	一次電流: 2500 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 10 VA, 公差等級: 1, 閉
GTIN (EAN)	4050118696516	変流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-75-5A-2,5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1482040000</a>	一次電流: 75 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 2.5 VA, 公差等級: 1, 閉変
GTIN (EAN)	4050118291087	流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-51-1250-5A-5VA-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">2680220000</a>	一次電流: 1250 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード:, 公差等級:, 閉変流器
GTIN (EAN)	4050118696561	
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-200-5A-5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2420950000</a>	一次電流: 200 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, 閉変
GTIN (EAN)	4050118429190	流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-150-5A-5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2420960000</a>	一次電流: 150 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, 閉変
GTIN (EAN)	4050118429091	流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-500-5A-5VA-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1482070000</a>	一次電流: 500 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 0,5, 閉
GTIN (EAN)	4050118291100	変流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-600-5A-5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2420900000</a>	一次電流: 600 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, 閉変
GTIN (EAN)	4050118429176	流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-100-5A-2,5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1482030000</a>	一次電流: 100 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 2.5 VA, 公差等級: 1, 閉
GTIN (EAN)	4050118290943	変流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">2680200000</a>	一次電流: 125 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 2.5 VA, 公差等級: 0,5,
GTIN (EAN)	4050118696578	閉変流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">2421020000</a>	一次電流: 200 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 2.5 VA, 公差等級: 0,5,
GTIN (EAN)	4050118428988	閉変流器
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 7:39:47 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。



## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 差動電流トランスフォーマー (残留電流モニタリング、RCM)



差動電流トランス (残留電流モニタリング、RCM)  
3/4線式ACネットワークにおける残留電流の検出に特化したタイプです。

その特長は次のとおりです。

最小の残留電流を検出する高感度電流センサ、5%の固定スイッチングヒステリシス、内蔵の過電圧保護と広い周波数範囲のカバレッジによる高い安全性。

## 一般注文データ

種別	CMA-RCM-DACT-60	バージョン
注文番号	<a href="#">2603440000</a>	残留変流器, 一次電流: 25 A, 丸型コネクタ: 60.00 mm, 閉変流器
GTIN (EAN)	4050118663594	
数量	1 Stück	
種別	CMA-RCM-DACT-120	バージョン
注文番号	<a href="#">2603450000</a>	残留変流器, 一次電流: 25 A, 丸型コネクタ: 120.00 mm, 閉変流器
GTIN (EAN)	4050118665406	
数量	1 Stück	
種別	CMA-RCM-DACT-35	バージョン
注文番号	<a href="#">2603430000</a>	残留変流器, 一次電流: 25 A, 丸型コネクタ: 35.00 mm, 閉変流器
GTIN (EAN)	4050118665413	
数量	1 Stück	
種別	CMA-RCM-DACT-20	バージョン
注文番号	<a href="#">2603420000</a>	残留変流器, 一次電流: 25 A, 丸型コネクタ: 20.00 mm, 閉変流器
GTIN (EAN)	4050118665420	
数量	1 Stück	
種別	KCMA-RCM-23D	バージョン
注文番号	<a href="#">2656270000</a>	残留変流器 (RCM), 一次電流: 18 A, 丸型コネクタ: 20.00 mm, スプリットコア式変流器
GTIN (EAN)	4050118666366	
数量	1 Stück	
種別	KCMA-RCM-812D	バージョン
注文番号	<a href="#">2656290000</a>	残留変流器 (RCM), 一次電流: 18 A, 丸型コネクタ: 80.00 mm, スプリットコア式変流器
GTIN (EAN)	4050118666342	
数量	1 Stück	
種別	KCMA-RCM-58D	バージョン
注文番号	<a href="#">2656280000</a>	残留変流器 (RCM), 一次電流: 18 A, 丸型コネクタ: 50.00 mm, スプリットコア式変流器
GTIN (EAN)	4050118666359	
数量	1 Stück	

## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## アルミニウム



アルミニウムは、銅に次いで2番目に優れた電気伝導率を有します。その利点のひとつは低重量で、その他の利点は卓越した腐食保護です。

## 一般注文データ

種別	TS 35X7.5 2M/AL/BK	バージョン
注文番号	<a href="#">0330800000</a>	端子レール, スロットなし, アクセサリ, 35 x 7.5 x 2000 mm, アルミニウム, 未処理
GTIN (EAN)	4008190100650	
数量	2 m	

## Blank



## 一般注文データ

種別	PM 2.7/2.6 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1323710000</a>	OMNIMATE信号 - シリーズPM, プッシャーマーカー, 2.7 x 2.6 mm,
GTIN (EAN)	4050118126778	ピッチ (mm) (P): 3.50 Weidmueller, 白色
数量	960 Stück	

## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/8-11.5 MC SDR	バージョン
注文番号	<a href="#">1341610000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118146059	顧客の仕様に準拠
数量	100 Stück	

## ステンレススチール



ステンレススチールは、純度と耐食性の高い全種類のスチール (合金) の総称です。

## 一般注文データ

種別	TS 35X7.5 2M/CRN	バージョン
注文番号	<a href="#">1747350000</a>	端子レール, スロットなし, アクセサリ, 35 x 7.5 x 2000 mm, ステンレ
GTIN (EAN)	4032248003372	ススチール、防錆性、ステンレススチール 1.4301, 未処理
数量	2 m	

## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 分割コア式変流器



## 後付け用変流器

：特長

- ・特に手の届きにくい場所での使用に最適
- ・主要導体のカット不要
- ・追加ツールなしで変流器を展開

## 一般注文データ

種別	KCMA-18-200-1A-3VA-3	バージョン
注文番号	<a href="#">2420760000</a>	一次電流: 200 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 3 VA, 公差等級: 3, スプ
GTIN (EAN)	4050118428933	リットコア式変流器
数量	1 Stück	
種別	KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT	バージョン
注文番号	<a href="#">2511690000</a>	一次電流: 50 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 1 VA, 公差等級: 3, スプ
GTIN (EAN)	4050118527643	リットコア式変流器
数量	1 Stück	
種別	KCMA-18-75-1A-1VA-3	バージョン
注文番号	<a href="#">2420780000</a>	一次電流: 75 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 1 VA, 公差等級: 3, スプ
GTIN (EAN)	4050118428896	リットコア式変流器
数量	1 Stück	
種別	KCMA-32-500-5A-5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2420740000</a>	一次電流: 500 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, スプ
GTIN (EAN)	4050118428889	リットコア式変流器
数量	1 Stück	
種別	KCMA-32-600-5A-5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2420720000</a>	一次電流: 600 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, スプ
GTIN (EAN)	4050118428872	リットコア式変流器
数量	1 Stück	
種別	KCMA-18-250-1A-1,5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1482000000</a>	一次電流: 250 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 1.5 VA, 公差等級: 1, ス
GTIN (EAN)	4050118291070	ブリットコア式変流器
数量	1 Stück	
種別	KCMA-32-400-1A-5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1481990000</a>	一次電流: 400 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, スプ
GTIN (EAN)	4050118291063	リットコア式変流器
数量	1 Stück	
種別	KCMA-44-750-5A-5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2420710000</a>	一次電流: 750 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, スプ
GTIN (EAN)	4050118428919	リットコア式変流器
数量	1 Stück	
種別	KCMA-18-150-1A-2VA-3	バージョン
注文番号	<a href="#">2420770000</a>	一次電流: 150 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 2 VA, 公差等級: 3, スプ
GTIN (EAN)	4050118429107	リットコア式変流器
数量	1 Stück	
種別	KCMA-32-400-5A-5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2420730000</a>	一次電流: 400 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, スプ
GTIN (EAN)	4050118429046	リットコア式変流器
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 7:39:47 CEST

## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KCMA-18-50-1A-1VA-3	バージョン
注文番号	<a href="#">1482020000</a>	一次電流: 50 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 1 VA, 公差等級: 3, スプ
GTIN (EAN)	4050118290844	リットコア式変流器
数量	1 Stück	
種別	KCMA-18-100-1A-1,25VA-3	バージョン
注文番号	<a href="#">1482010000</a>	一次電流: 100 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 1.25 VA, 公差等級: 3,
GTIN (EAN)	4050118290851	スプリットコア式変流器
数量	1 Stück	
種別	KCMA-18-250-1A-4VA-3	バージョン
注文番号	<a href="#">2420750000</a>	一次電流: 250 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 4 VA, 公差等級: 3, スプ
GTIN (EAN)	4050118428926	リットコア式変流器
数量	1 Stück	
種別	KCMA-32-600-1A-5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1481980000</a>	一次電流: 600 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, スプ
GTIN (EAN)	4050118290936	リットコア式変流器
数量	1 Stück	

## 小型変流器



CMA-CTM 7 シリーズ小型電流トランスフォーマーは、円形の一次導体の変流器原理に従って設計された誘導電流トランスフォーマーです。変流器CMA-CTM 7 シリーズはメンテナンスフリーで、32 A ~ 64 A の範囲の一次電流を測定するように設計されています。これは二次側で、最大 1 A の電流に変換されます。小型設計によって、相間距離 17.5mm を有する三相サーキットブレーカのアプリケーションに最適です。

## 一般注文データ

種別	CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2556040000</a>	一次電流: 40 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 0.3 VA, 公差等級: 1, 閉変
GTIN (EAN)	4050118566413	流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2556020000</a>	一次電流: 60 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 0.4 VA, 公差等級: 1, 閉変
GTIN (EAN)	4050118566093	流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2556010000</a>	一次電流: 64 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 0.5 VA, 公差等級: 1, 閉変
GTIN (EAN)	4050118566079	流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2556030000</a>	一次電流: 50 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 0.4 VA, 公差等級: 1, 閉変
GTIN (EAN)	4050118566406	流器
数量	1 Stück	
種別	CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1	バージョン
注文番号	<a href="#">2525150000</a>	一次電流: 32 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 0.2 VA, 公差等級: 1, 閉変
GTIN (EAN)	4050118536515	流器
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 7:39:47 CEST

## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## アクセサリ



## システムアクセサリ

u-remoteシステム用の幅広いアクセサリをご覧ください。アプリケーションをさらに効率的かつ柔軟にする理想的な選択肢です。

## 一般注文データ

種別	UR20-EBK-ACC	バージョン
注文番号	<a href="#">1346610000</a>	エンドブラケット,,
GTIN (EAN)	4050118151596	
数量	5 Stück	
種別	UR20-SM-ACC	バージョン
注文番号	<a href="#">1339920000</a>	カバー,,
GTIN (EAN)	4050118144727	
数量	20 Stück	

## スチール



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

## 一般注文データ

種別	TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ	バージョン
注文番号	<a href="#">7915060000</a>	端子レール, スロット付き, アクセサリ, 35 x 7.5 x 2000 mm, スリット
GTIN (EAN)	4032248296279	幅: 5.20 mm, スリット長: 25.00 mm, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	2 m	
種別	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	バージョン
注文番号	<a href="#">0383400000</a>	端子レール, スロットなし, アクセサリ, 35 x 7.5 x 2000 mm, スチール,
GTIN (EAN)	4008190088026	ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	2 m	
種別	TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN	バージョン
注文番号	<a href="#">0514500000</a>	端子レール, スロット付き, アクセサリ, 35 x 7.5 x 2000 mm, スリット
GTIN (EAN)	4008190046019	幅: 5.20 mm, スリット長: 25.00 mm, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	2 m	
種別	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN	バージョン
注文番号	<a href="#">0514510000</a>	端子レール, スロット付き, アクセサリ, 35 x 7.5 x 1000 mm, スリット
GTIN (EAN)	4008190116620	幅: 5.20 mm, スリット長: 25.00 mm, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	1 m	

作成日 2024/07/04 7:39:47 CEST

## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Blank



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1341630000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118145946	白色
数量	500 Stück	

## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 交換部品

## ベース部品



## 一般注文データ

種別	UR20-BM-SP	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">1350930000</a>	交換部品, フランジ取付けハウジング	段ボール箱
GTIN (EAN)	4050118402735		
数量	5 Stück		

## 電子回路部品



## 一般注文データ

種別	UR20-EM-2007420000-SP	バージョン	
注文番号	<a href="#">1562270000</a>	交換部品	
GTIN (EAN)	4050118367249		
数量	1 Stück		



## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 交換部品

## Plugkit

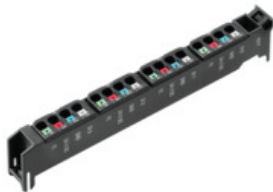

## 一般注文データ

種別	UR20-PK-2007420000-SP	バージョン
注文番号	<a href="#">2068630000</a>	交換部品
GTIN (EAN)	4050118416817	
数量	5 Stück	

## UR20-3EM-230V-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 略語の説明

## Power measurement module

