

ELS 6/30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ELS

ELS タグは、WKM ケーブルマーカークラップやグループタグキャリア対応の特殊な非粘着性の挿入型ラベルです。薄いながらも耐引裂性のマットポリエステルで、ラベリングに優れ、良好な判読性のラベルを作成します。撥水性の WKM スリーブと組み合わせて使用することで、特に過酷環境で長期間にわたってケーブルを識別することができます。

一般注文データ

バージョン	ELS, マーカークラップの挿入, 30 x 6 mm, 白色
注文番号	2009980000
種別	ELS 6/30 MM WS
GTIN (EAN)	4050118396850
数量	3,000 Stück
互換性を有するプリンター	2599430000 2599440000

作成日 2024/11/05 21:46:24 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ELS 6/30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.14 mm	奥行き (インチ)	0.006 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.181 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.236 inch
正味重量	0.058 g		

温度

動作温度範囲	-40...150 °C
--------	--------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	HB	ハロゲン	いいえ
バージョン	ハロゲンフリー	ロールあたりの数	3,000
動作温度範囲	-40...150 °C	動作温度範囲、最大	150 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	幅	6 mm
材質	ポリエステル	色	白色

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

ELS 6/30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



ELS 6/30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

WKM インレイタグ



WKM のハロゲンフリー透明ポケットは、周囲環境の影響に対する優れた保護を提供します。ケーブルストラップとの固定により、ほぼすべての導体断面積に適合します。

印刷済タグは、WKM ホルダーに挿入されるだけで、クリップ固定されます。WKM ケーブルマーカは、現場でのマーキングを最大限に効率化するための適切なソリューションです。


WKM ケーブル使用時の利点

- 従来のオフィス用プリンターで、紙製およびポリエステル製ラベルの個別印刷が可能
- 堅固な設計と MultiCard ELS タグを組み合わせること
で、環境への影響を最大限に保護

一般注文データ

種別	WKM 8/30	バージョン
注文番号	1631910000	WKM, 導体およびケーブルマーカ, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, ワイヤ
GTIN (EAN)	4008190206666	ワイヤとケーブルマーカ, 透明
数量	50 Stück	

THM MULTIMARK PLUS

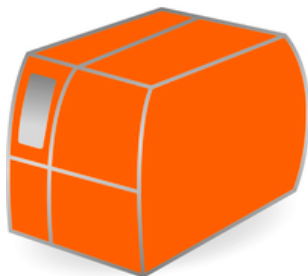

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1 ...
注文番号	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
数量	1 Stück


ELS 6/30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK

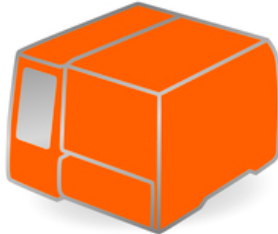

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK ROLLER 115
注文番号	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
数量	1 Stück

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	2005070000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 Stück	