

## IE-FC-DIP-PWB/2ST/FILS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

バージョン	FrontCom, インサートプレート, シールドなし, 1x 電力, 2x データ, 1 x RCBOの準備
注文番号	<a href="#">2067070000</a>
種別	IE-FC-DIP-PWB/2ST/FILS
GTIN (EAN)	4050118415605
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:46:06 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-FC-DIP-PWB/2ST/FILS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	74 mm	高さ (インチ)	2.913 inch
幅	116.5 mm	幅 (インチ)	4.587 inch
長さ	90.5 mm	長さ (インチ)	3.563 inch
正味重量	52.38 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...70
------	-------------

## インサート

RCBOのインサート (2モジュール幅ユニット)	1	インサート、データ	2
規格に応じたRCBOに対応するインサート	DIN43880	電力挿入、大	1

## 一般データ

材質	ポリカーボネートPC	製品種類	インサートプレート、シールドなし
----	------------	------	------------------

## 一般基準

証明書番号 (CSA)	2000039-80039714	証明書番号 (cURus)	E223801
-------------	------------------	---------------	---------

## 分類

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## 承認

認可	
----	---

ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E223801

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Designation key / Type key</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/07/04 6:46:06 CEST


# IE-FC-DIP-PWB/2ST/FILS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 寸法図

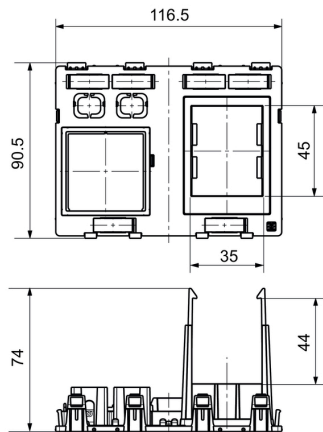

### 詳細図面

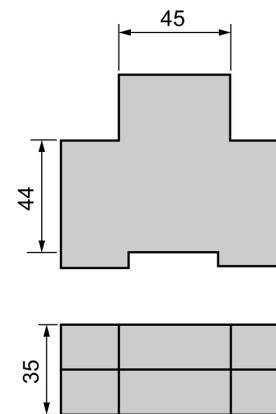

RCBO カットアウトに適した RCBO の寸法は図面に寸法を標示 (DIN 43880 準拠)。この寸法の RCBO はすべてに適合

## IE-FC-DIP-PWB/2ST/FILS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## USB



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-BI-USB-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1019570000</a>	USB挿入, フランジ挿入, タイプA
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-USB-AB	バージョン
注文番号	<a href="#">1131380000</a>	USB挿入, フランジ挿入, タイプAB
GTIN (EAN)	4032248911844	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-USB-3.0-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1487920000</a>	USB挿入, フランジ挿入, タイプA
GTIN (EAN)	4050118298208	
数量	1 Stück	

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1736181044</a>	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 Stück	

作成日 2024/07/04 6:46:06 CEST

## IE-FC-DIP-PWB/2ST/FILS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## RJ45



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-C	バージョン
注文番号	<a href="#">1962840000</a>	RJ45インサートソケット, 隔壁挿入カブラ
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 Stück	

## スクリュードライバ (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバ SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリッ

## 一般注文データ

種別	SDS 0.4X2.5X75	バージョン
注文番号	<a href="#">9009030000</a>	スクリュードライバ, スクリュードライバ
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 Stück	