

## AMG CM

 
Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

機械と設備の効率的な運転には、時間節約と省スペース仕様で設置できる、フェールセーフでメンテナンスに適した制御電圧分配が必要です。

新型 maxGUARD システムでは、電子負荷モニターの出力に電位を分配する端子台 (以前は別に設置) が、24V DC 制御電圧分電器バーシステムの一体部品となります。

負荷モニタリングと電位分配器の革新的な組み合わせにより、設置時間が短縮され、障害に対する安全性が向上し、端子レールに必要なスペースが 50% 削減されます。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | コントロールモジュール, 24 V DC       |
| 注文番号       | <a href="#">2081900000</a> |
| 種別         | AMG CM                     |
| GTIN (EAN) | 4050118419573              |
| 数量         | 1 Stück                    |

## AMG CM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 96.5 mm | 奥行き (インチ) | 3.799 inch |
| 高さ   | 125 mm  | 高さ (インチ)  | 4.921 inch |
| 幅    | 12.2 mm | 幅 (インチ)   | 0.48 inch  |
| 正味重量 | 56 g    |           |            |

## 温度

|      |                |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
| 保管温度 | -40 °C...85 °C | 動作温度 | -25 °C...70 °C |
|------|----------------|------|----------------|

## 入力

|             |              |               |          |
|-------------|--------------|---------------|----------|
| DC 入力電圧範囲   | 18...30 V DC | 入力での最大許容残留リプル | 100 mVpp |
| 入力ヒューズ (内部) | 該当なし         | 公称入力電圧        | 24 V DC  |
| 消費電流 (idle) | 25 mA        | 消費電流 (全負荷)    | 225 mA   |
| 過電圧保護       | サプレッサダイオード   |               |          |

## 出力

|      |         |       |            |
|------|---------|-------|------------|
| 接続技術 | PUSH IN | 過電圧保護 | サプレッサダイオード |
|------|---------|-------|------------|

## 一般データ

|                   |                |             |
|-------------------|----------------|-------------|
| MTTF              | 規格に準拠          | SN 29500    |
|                   | 稼働時間 (時間)、分    | 3,551,000 h |
|                   | 周囲温度           | 40 °C       |
|                   | 入力電圧           | 24 V        |
|                   | デューティサイクル      | 100 %       |
| サージ電圧カテゴリー        | III            |             |
| リレーして出力をアクティブにします | いいえ            |             |
| 保護度合い             | IP20           |             |
| 共形コーティング          | いいえ            |             |
| 出力損失、アイドル         | 336 mW         |             |
| 出力損失、公称負荷         | 452 mW         |             |
| 制御入力              | ON/ OFF, Reset |             |

## 絶縁協調

|            |     |
|------------|-----|
| サージ電圧カテゴリー | III |
|------------|-----|

## 接続データ (入力)

|                   |                     |                       |                      |
|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| スクリードライバー刃        | 0.6 x 3.5           | 導体断面、AWG/kcmil、最大     | 12 AWG               |
| 導体断面、AWG/kcmil、最小 | 26 AWG              | 導体断面、フレキシブル、最小        | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、硬質、最大        | 2.5 mm <sup>2</sup> | 導体断面、硬質、最小            | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 端子数               | 2 (Reset / ON)      | 配線接続断面、フレキシブル (入力)、最大 | 2.5 mm <sup>2</sup>  |

## 接続データ (出力)

|                   |                      |                   |                     |
|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| スクリードライバー刃        | 0.6 x 3.5            | 導体断面、AWG/kcmil、最大 | 12 AWG              |
| 導体断面、AWG/kcmil、最小 | 26 AWG               | 導体断面、フレキシブル、最大    | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、フレキシブル、最小    | 0.14 mm <sup>2</sup> | 導体断面、硬質、最大        | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、硬質、最小        | 0.14 mm <sup>2</sup> | 接続技術              | PUSH IN             |
| 端子数               | 2 (I</ アラーム)         |                   |                     |

作成日 2024/10/02 7:52:05 CEST

## AMG CM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 接続データ (信号)

導体接続断面積、細線仕様 (信号)、  
最大 2.5 mm<sup>2</sup>

## 信号

|        |  |                  |            |
|--------|--|------------------|------------|
| LED 緑色 | オペレーション (障害なし), 初期警告: 定格の90%を超えるI出力 (点滅)         | トランジスタ出力、ポジティブ開閉 |            |
| 赤色 LED | 負荷監視が切断されました, 負荷監視がトリガーされました (点滅), 内部エラー (急速な点滅) |                  | 事前警告, アラーム |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002057    | ETIM 7.0    | EC002057    |
| ETIM 8.0    | EC002057    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-10-16 | ECLASS 9.1  | 27-37-10-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-10-16 | ECLASS 11.0 | 27-37-10-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-10-16 | ECLASS 13.0 | 27-37-10-16 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-10-16 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | a7fff16c-85aa-4fb0-a206-7be03f41b0b7 |
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 7a, 7cl                              |

## 承認

認可



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ROHS                  | 適合        |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cULus)         | E258476   |

## ダウンロード

|              |  |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | <a href="#">MaxGuard AMG ELM UL 508 CSA C22.2.pdf</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UK Conformity Assessed</a> |
| エンジニアリングデータ  | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| ユーザ文書        | <a href="#">Manual_maxGUARD</a><br><a href="#">Operating instructions</a>  |
| カタログ         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

作成日 2024/10/02 7:52:05 CEST


カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## AMG CM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

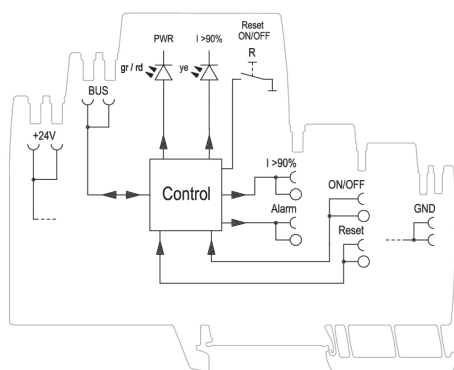

Schematic circuit diagram

## AMG CM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 機械製造対応標準バージョン



機械と設備の効率的な運転には、時間節約と省スペース仕様で設置できる、フェールセーフでメンテナンスに適した制御電圧分配が必要です。

新型 maxGUARD システムでは、電子負荷モニターの出力に電位を分配する端子台 (以前は別に設置) が、24V DC 制御電圧分電器バーシステムの一体部品となります。負荷モニタリングと電位分配器の革新的な組み合わせにより、設置時間が短縮され、障害に対する安全性が向上し、端子レールに必要なスペースが 50% 削減されます。

## 一般注文データ

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 種別         | AMG PD                     | バージョン     |
| 注文番号       | <a href="#">2122920000</a> | ポテンシャル分電器 |
| GTIN (EAN) | 4050118425321              |           |
| 数量         | 10 Stück                   |           |
| 種別         | AMG PP                     | バージョン     |
| 注文番号       | <a href="#">2123000000</a> | 隔壁        |
| GTIN (EAN) | 4050118425338              |           |
| 数量         | 40 Stück                   |           |
| 種別         | AMG OD                     | バージョン     |
| 注文番号       | <a href="#">2122910000</a> | ポテンシャル分電器 |
| GTIN (EAN) | 4050118425185              |           |
| 数量         | 10 Stück                   |           |
| 種別         | AMG DIS                    | バージョン     |
| 注文番号       | <a href="#">2123050000</a> | ポテンシャル分電器 |
| GTIN (EAN) | 4050118425413              |           |
| 数量         | 10 Stück                   |           |
| 種別         | AMG MD                     | バージョン     |
| 注文番号       | <a href="#">2122930000</a> | ポテンシャル分電器 |
| GTIN (EAN) | 4050118425192              |           |
| 数量         | 10 Stück                   |           |
| 種別         | AMG EP 2010                | バージョン     |
| 注文番号       | <a href="#">2495380000</a> | 固定用部品     |
| GTIN (EAN) | 4050118505306              |           |
| 数量         | 30 Stück                   |           |

## AMG CM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## W シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WEW 35/2 V0 GF SW          | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1479000000</a> | エンドブラケット, 黒色, TS 35, V-0, Wemid, 幅: 8 mm, 130 °C |
| GTIN (EAN) | 4050118286779              |  |
| 数量         | 50 Stück                   |  |

4mm<sup>2</sup>

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ZQV 4N/10                  | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1528090000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              |  |
| 数量         | 20 Stück                   |  |
| 種別         | ZQV 4N/7 RD                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2460770000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              |  |
| 数量         | 20 Stück                   |  |
| 種別         | ZQV 4N/9                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1528070000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              |  |
| 数量         | 20 Stück                   |  |
| 種別         | ZQV 4N/2 BL                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1528040000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              |  |
| 数量         | 60 Stück                   |  |
| 種別         | ZQV 4N/9 RD                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2460750000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              |  |
| 数量         | 20 Stück                   |  |

作成日 2024/10/02 7:52:05 CEST

## AMG CM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 4N/10 BL               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528230000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/5                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527980000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/4 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528120000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/3 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528080000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm              |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/50 RD               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460730000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm           |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/8 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528190000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 8, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/5 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460790000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/6                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527990000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 6, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/6 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460780000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 6, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/9 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528220000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/4 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460800000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/50                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528130000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm           |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/3                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527940000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm              |
| 数量         | 60 Stück                   |   |

作成日 2024/10/02 7:52:05 CEST

## AMG CM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 4N/8                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528030000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 8, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/6 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528170000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 6, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/50 BL               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528240000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm           |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/10 RD               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460740000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/2 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460450000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 2, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm             |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/3 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460810000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm              |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/5 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528140000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/2                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527930000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 2, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm             |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/4                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527970000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/8 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460760000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 8, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/7                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528020000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 7, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/7 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528180000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 7, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |

作成日 2024/10/02 7:52:05 CEST



## AMG CM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別         | SDIS SL 0.6X3.5X100        | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1274660000</a> | スクリュードライバー、取付けツール |
| GTIN (EAN) | 4050118072631              |                   |
| 数量         | 1 Stück                    |                   |

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 10/6 M MC NE WS         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1818400000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |