

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**性能の向上。Simplified.
u-remote.**

Weidmüller u-remote - 革新的なリモートI/Oコンセプトで、IP67に対応し、ユーザーメリットに特化した設計、迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイムの削減を実現しています。パフォーマンスが大幅に向上し、生産性が向上します。

u-remote は、「より高性能」の略です。シンプル化

一般注文データ

バージョン	Automation Products - u-remote IP67, センサーアクチュエータアクティブ分電器, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, マルチプロトコル
注文番号	2426310000
種別	UR67-MP-78-16DO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434521
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:26:43 CEST

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	17.3 mm	高さ (インチ)	0.681 inch
幅	59.6 mm	幅 (インチ)	2.346 inch
長さ	206 mm	長さ (インチ)	8.11 inch
正味重量	520 g		

デジタル出力

ステータス表示	チャンネル単位, LED経由, 黄色	
デジタル出力	短絡保護	はい
	過負荷保護	はい
	極性違い防止	はい
入力電圧、低い	最小 (UL -1)	
出力信号当たりの最大電流容量	2 A	
出力電圧、高	最大 2 V	
最大総電流出力	9 A (12 Aはマニュアルを参照)	
短絡耐性仕様	はい	
診断表示	チャンネル単位, LED経由, 赤色	

一般データ

UL 94 可燃性等級	UL 94	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
モジュール変種	16のデジタル出力	保護度合い	IP67

接続

I/O接続	8 x M12ソケット5極, A コード化	フィールドバス (BUS-IN)	1x M12メス4極, Dコード
フィールドバス (BUS-OUT)	1x M12メス4極, Dコード	電源電圧 (AUX-IN)	1x 7/8インチプラグ5極
電源電圧 (AUX-OUT)	1x 7/8インチソケット5極		

電源電圧

モジュール電子機器の電力消費	100 mA (標準)	制限	DC18 V ...DC30 V
動作電圧	24 V	極性違い防止	はい

分類

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ECLASS 9.0	27-24-26-04	ECLASS 9.1	27-24-26-04
ECLASS 10.0	27-24-26-04	ECLASS 11.0	27-24-26-04
ECLASS 12.0	27-24-26-04	ECLASS 13.0	27-24-26-04

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E141197

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	CE Declaration of Conformity - DE UKCA Declaration of Conformity - EN
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ソフトウェア	Device description – UR67 - GSDML V2.33 / EDS V3.21 / ESI V1.2 files Device description – UR67 - GSDML V2.31 + V.33 / EDS V3.9 / ESI V1.2 files Device description – UR67 - IOLM 1.4
ユーザ文書	MAN UR67 MP DE MAN UR67 MP EN
カタログ	Catalogues in PDF-format

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

PUR、ハロゲンフリー、黒 (U)



センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアクチュエータの配線、データや電力の送信など、さまざまなアプリケーションで使用されています。成形ケーブルは、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性があります。

7/8 インチケーブルは、電源 電圧供給供給アプリケーションに使用される傾向があります。何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要でしょうか？当社へお知らせください。

一般注文データ

種別	SAIL-7/8W-5-1.5U	バージョン
注文番号	1292180150	センサー/アクチュエータライン、コネクタ無しの終端、7/8 インチ、極
GTIN (EAN)	4050118088052	数：5 (4 + PE), 1.5 m, ピン、90度、シールド仕様: いいえ, LED: いいえ,
数量	1 Stück	シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ

直線



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミューラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています。

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学などに最適です。7/8" の丸型プラグインコネクタは、大量の電力を送信できます。

ネジ接続は、さまざまな用途で使用できます。この技術により、フェルール端子を使用して、導体を接続素子に差し込み、ネジ固定できます。これは、複合導体接続もサポートする、従来の最も安価な接続技術です。

一般注文データ

種別	SAIB-5/9-7/8	バージョン
注文番号	1292000000	フィールド接続可能コネクタ、7/8 インチ、メス型ソケット、ストレート
GTIN (EAN)	4050118086874	ト
数量	1 Stück	

種別	SAIS-5/9-7/8	バージョン
注文番号	1301220000	フィールド接続可能コネクタ、7/8 インチ、ピン、ストレート
GTIN (EAN)	4050118098150	
数量	1 Stück	

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカース。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカースを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG-M 8/20 MC NE WS	バージョン
注文番号	1027290000	ESG, デバイスマーカース x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4032248753284	
数量	200 Stück	

M12



保護キャップは、未割り当てのプラグインステーションを外部の影響から保護します。

一般注文データ

種別	SAI-SK-M12-UNI 2029	バージョン
注文番号	2330260000	保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248592067	
数量	20 Stück	
種別	SAI-SK-M12	バージョン
注文番号	9456050000	保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ
GTIN (EAN)	4008190304058	
数量	30 Stück	
種別	SAI-SK STECKER M12	バージョン
注文番号	1781520000	プラグインコネクタ, IP20
GTIN (EAN)	4032248171835	
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/02 5:26:43 CEST

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

PUR、ハロゲンフリー、黒 (U)



センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアクチュエータの配線、データや電力の送信など、さまざまなアプリケーションで使用されています。成形ケーブルは、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性があります。

7/8 インチケーブルは、電源 電圧供給供給アプリケーションに使用される傾向があります。何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要でしょうか？当社へお知らせください。

一般注文データ

種別	SAIL-7/8BW-5-1.5U	バージョン
注文番号	1292200150	センサー/アクチュエータライン、コネクタ無しの終端、7/8 インチ、極
GTIN (EAN)	4050118088304	数：5 (4 + PE), 1.5 m, ソケット、アングル、シールド仕様: いいえ, LED:
数量	1 Stück	いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ

ドラッグラインケーブル Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 直線 オス型

組立済 IE ケーブル、PROFINET、Cat. 5、PUR、緑色、ドラッグチェーン互換、M12-RJ45



一般注文データ

種別	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	バージョン
注文番号	1044470015	ドラッグラインケーブル、PROFINET、M12 Dコード - IP 67ストレートピン、RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) ,
GTIN (EAN)	4032248779062	PUR, 1.5 m
数量	1 Stück	


UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネジ接続

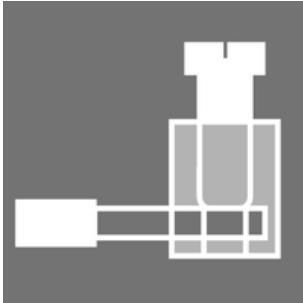

IP 67 での M12 プラグインコネクタは、ネジ接続または
バネ接続が選択可能

一般注文データ

種別	SAISM-4/8S-M12-4P D-COD	バージョン
注文番号	1892120000	フィールド接続可能コネクタ, M12, ピン, ストレート
GTIN (EAN)	4032248569380	
数量	1 Stück	

M12 直線 オス型 - M12 直線 オス型

組立済 IE ケーブル、PROFINET、Cat. 5、PUR、緑色、ド
ラッグチェーン互換、M12



一般注文データ

種別	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	バージョン
注文番号	1025950015	ドラグラインケーブル, PROFINET, M12 Dコード - IP 67ストレートピ ン, M12 Dコード - IP 67ストレートピン, Cat.5 (ISO/IEC 11801) /
GTIN (EAN)	4032248776054	Cat.5e (TIA T568-B) , PUR, 1.5 m
数量	1 Stück	

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

角度付き



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学などに最適です。7/8" の丸型プラグインコネクタは、大量の電力を送信できます。

ネジ接続は、さまざまな用途で使用できます。この技術により、フェール端子を使用して、導体を接続素子に差し込み、ネジ固定できます。これは、複合導体接続もサポートする、従来の最も安価な接続技術です。

一般注文データ

種別	SAISW-5/9-7/8	バージョン
注文番号	1291980000	フィールド接続可能コネクタ, 7/8 インチ, ピン、90°
GTIN (EAN)	4050118087017	
数量	1 Stück	
種別	SAIBW-5/9-7/8	バージョン
注文番号	1292020000	フィールド接続可能コネクタ, 7/8 インチ, ソケット、アングル
GTIN (EAN)	4050118086959	
数量	1 Stück	

PUR、ハロゲンフリー、黒 (U)



センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアクチュエータの配線、データや電力の送信など、さまざまなアプリケーションで使用されています。成形ケーブルは、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性があります。

7/8 インチケーブルは、電源 電圧供給供給アプリケーションに使用される傾向があります。

何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要でしょうか？ 当社へお知らせください。

一般注文データ

種別	SAIL-7/8G-5-1.5U	バージョン
注文番号	1292170150	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, 7/8 インチ, 極
GTIN (EAN)	4050118088168	数: 5 (4 + PE), 1.5 m, ピン、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED:
数量	1 Stück	いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

PUR、ハロゲンフリー、黒 (U)



センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアクチュエータの配線、データや電力の送信など、さまざまなアプリケーションで使用されています。成形ケーブルは、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性があります。

7/8 インチケーブルは、電源 電圧供給供給アプリケーションに使用される傾向があります。

何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要でしょうか？ 当社へお知らせください。

一般注文データ

種別	SAIL-7/8BG-5-1.5U	バージョン
注文番号	1292190150	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, 7/8 インチ, 極
GTIN (EAN)	4050118088250	数: 5 (4 + PE), 1.5 m, メス型ソケット、ストレート、シールド仕様: い
数量	1 Stück	いえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ