

SAI-H4-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



一般注文データ

バージョン	Yコネクタ
注文番号	2439350000
種別	SAI-H4-M12-T
GTIN (EAN)	4050118454611
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:14:30 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-H4-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 117 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブルグランド	M 12	コーディング	T-coded
シールド接続	いいえ	ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C
ハウジング主要材質	TPU	保護度合い	IP67
定格電流	12 A	接触表面	金メッキ
極数	4	汚染度	3
絶縁耐性	≥ 100 MΩ		

接続データ

グループコンセント - プラグインコネクタ	M12ピン	シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ	M12ソケット
単一コンセント 2 - プラグインコネクタ	M12ソケット		

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-111

一般データ

ケーブルグランド	M 12	コーディング	T-coded
シールド接続	いいえ	ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C
ハウジング主要材質	TPU	保護度合い	IP67
定格電圧	63 V DC	定格電流	12 A
導体外径	-	接触表面	金メッキ
極数	4	汚染度	3
絶縁耐性	≥ 100 MΩ		

分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E310075

作成日 2024/07/04 6:14:30 CEST

SAI-H4-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN


SAI-H4-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面


図面

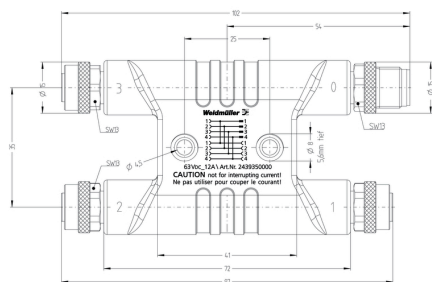

接続図

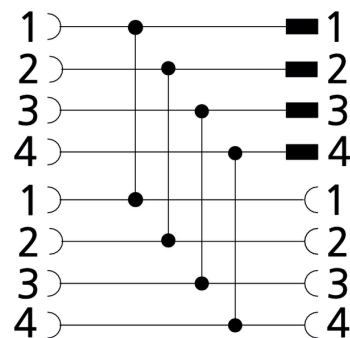

極スキーム

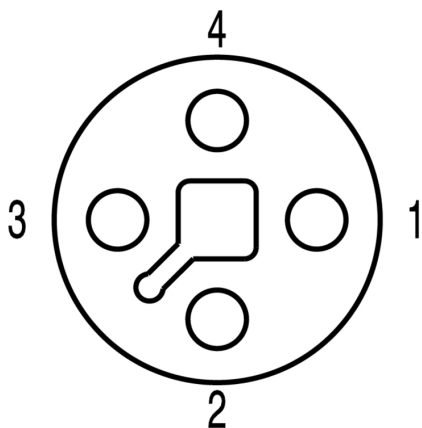

極スキーム

