

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, WMクリンプ
注文番号	2469570000
種別	ES EPG/HPG 60 WM 35
GTIN (EAN)	4050118483826
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 19:42:27 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.866 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.654 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.654 inch
正味重量	142 g		

クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm	クリンプ幅 (mm)	5
クリンプ断面銅	35		

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	WMクリンプ		
ケーブルラグ断面積	公称	35 mm ²	

接点の説明

導体直径、最大. AWG	2	接点タイプ	ユーロシリーズケーブルラグ
--------------	---	-------	---------------

分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 400 mm² の大きな処理範囲
 - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - APG シリーズの追加機能:
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別	HPG 60	バージョン
注文番号	2453820000	6mm ² , 300mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラビーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 Stück	

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M8/-35	バージョン
注文番号	1496550000	ケーブルラグ、終端, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M12/-35	バージョン
注文番号	1496580000	ケーブルラグ、終端, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M10/-35	バージョン
注文番号	1496570000	ケーブルラグ、終端, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M6/-35	バージョン
注文番号	1496540000	ケーブルラグ、終端, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
数量	100 Stück	

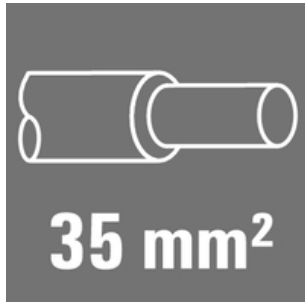
作成日 2024/11/05 19:42:27 CET

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M10/-35 90	バージョン
注文番号	1495930000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M14/-35 90	バージョン
注文番号	1494640000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M16/-35 90	バージョン
注文番号	1494690000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M8/-35 90	バージョン
注文番号	1495920000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M12/-35 90	バージョン
注文番号	1495940000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M6/-35 90	バージョン
注文番号	1495910000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
数量	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPLN/-35	バージョン
注文番号	1492920000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302752	
数量	100 Stück	

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-35 S	バージョン
注文番号	1494790000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M8/-35 S	バージョン
注文番号	1494810000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
数量	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M8/-35 45	バージョン
注文番号	1496230000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
数量	50 Stück	
種別	KWN-M12/-35 45	バージョン
注文番号	1496250000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
数量	50 Stück	
種別	KWN-M6/-35 45	バージョン
注文番号	1496220000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
数量	50 Stück	
種別	KWN-M10/-35 45	バージョン
注文番号	1496240000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
数量	50 Stück	

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	2453810000	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm ² 、300mm ² 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468434	
数量	1 Stück	

作成日 2024/11/05 19:42:27 CET

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-35	バージョン
注文番号	1498650000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308143	
数量	100 Stück	

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KSN/-35	バージョン
注文番号	1492810000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
数量	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWPN-M10/-35 90	バージョン
注文番号	1497570000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M12/-35 90	バージョン
注文番号	1497580000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M6/-35 90	バージョン
注文番号	1497540000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M8/-35 90	バージョン
注文番号	1497550000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
数量	100 Stück	

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M8/-35	バージョン
注文番号	1498030000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
数量	100 Stück	
種別	KP-M10/-35	バージョン
注文番号	1498040000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
数量	100 Stück	

作成日 2024/11/05 19:42:27 CET

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KP-M6/-35	バージョン
注文番号	1498020000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
数量	100 Stück	
種別	KP-M16/-35	バージョン
注文番号	1498060000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
数量	100 Stück	
種別	KP-M12/-35	バージョン
注文番号	1498050000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
数量	100 Stück	

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KQN-M10/-35	バージョン
注文番号	1494190000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M12/-35	バージョン
注文番号	1493130000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M20/-35	バージョン
注文番号	1493520000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M16/-35	バージョン
注文番号	1493140000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M6/-35	バージョン
注文番号	1494170000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M8/-35	バージョン
注文番号	1494180000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
数量	50 Stück	

作成日 2024/11/05 19:42:27 CET

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/35	バージョン
注文番号	1493060000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302943	
数量	100 Stück	

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-35	バージョン
注文番号	1494740000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304428	
数量	50 Stück	