

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

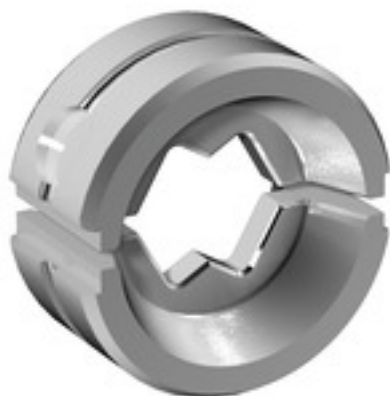

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, WMクリンプ
注文番号	2469610000
種別	ES EPG/HPG 60 WM 120
GTIN (EAN)	4050118484007
数量	1 Stück

作成日 2024/10/03 23:39:13 CEST

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.866 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.654 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.654 inch
正味重量	134 g		

クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm	クリンプ幅 (mm)	5
クリンプ断面銅	120		

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	WMクリンプ		
ケーブルラグ断面積	公称	120 mm ²	

接点の説明

導体直径、最大. AWG	4/0	接点タイプ	ユーロシリーズケーブルラグ
--------------	-----	-------	---------------

分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	2453810000	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm ² 、300mm ² 、六角クリンプ、
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
数量	1 Stück	

120 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-120	バージョン
注文番号	1498690000	ケーブルラグ、終端、120 mm ² 、120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307795	
数量	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

120 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M8/-120 S	バージョン
注文番号	1494420000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
数量	10 Stück	
種別	KRN-M12/-120 S	バージョン
注文番号	1494930000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
数量	10 Stück	
種別	KRN-M6/-120 S	バージョン
注文番号	1494410000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
数量	10 Stück	
種別	KRN-M10/-120 S	バージョン
注文番号	1494920000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
数量	10 Stück	

120 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/120	バージョン
注文番号	1493110000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302813	
数量	50 Stück	

作成日 2024/10/03 23:39:13 CEST

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

120 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWPN-M10/-120 90	バージョン
注文番号	1497750000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M20/-120 90	バージョン
注文番号	1497780000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M16/120 90	バージョン
注文番号	1497770000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M12/-120 90	バージョン
注文番号	1497760000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
数量	25 Stück	

120 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPLN/-120	バージョン
注文番号	1492960000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302936	
数量	50 Stück	

作成日 2024/10/03 23:39:13 CEST

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

120 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M12/-120	バージョン
注文番号	1498250000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
数量	50 Stück	
種別	KP-M10/-120	バージョン
注文番号	1498240000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
数量	50 Stück	
種別	KP-M8/-120	バージョン
注文番号	1498480000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
数量	50 Stück	
種別	KP-M14/-120	バージョン
注文番号	1498490000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
数量	50 Stück	
種別	KP-M20/-120	バージョン
注文番号	1498280000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
数量	50 Stück	
種別	KP-M16/-120	バージョン
注文番号	1498270000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
数量	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

120 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KQN-M10/-120	バージョン
注文番号	1493330000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
数量	25 Stück	
種別	KQN-M12/-120	バージョン
注文番号	1493340000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
数量	25 Stück	
種別	KQN-M16/-120	バージョン
注文番号	1493350000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
数量	25 Stück	
種別	KQN-M8/-120	バージョン
注文番号	1493320000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
数量	25 Stück	
種別	KQN-M20/-120	バージョン
注文番号	1493360000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
数量	25 Stück	

120 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M8/-120 90	バージョン
注文番号	1494680000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
数量	25 Stück	

作成日 2024/10/03 23:39:13 CEST

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M16/-120 90	バージョン
注文番号	1494480000	ケーブルラグ、終端,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M10/-120 90	バージョン
注文番号	1494450000	ケーブルラグ、終端,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M12/-120 90	バージョン
注文番号	1494470000	ケーブルラグ、終端,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
数量	25 Stück	

120 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M8/-120 45	バージョン
注文番号	1496390000	ケーブルラグ、終端,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M16/-120 45	バージョン
注文番号	1496420000	ケーブルラグ、終端,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M10/-120 45	バージョン
注文番号	1496400000	ケーブルラグ、終端,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M12/-120 45	バージョン
注文番号	1496410000	ケーブルラグ、終端,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
数量	25 Stück	

作成日 2024/10/03 23:39:13 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 400 mm² の大きな処理範囲
 - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - APG シリーズの追加機能:
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別	HPG 60	バージョン
注文番号	2453820000	6mm ² , 300mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラビーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 Stück	

120 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M10/-120	バージョン
注文番号	1495650000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M16/-120	バージョン
注文番号	1495680000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M12/-120	バージョン
注文番号	1495670000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M20/-120	バージョン
注文番号	1495690000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
数量	25 Stück	

作成日 2024/10/03 23:39:13 CEST

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M8/-120	バージョン
注文番号	1495790000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
数量	25 Stück	

種別	KRN-M14/-120	バージョン
注文番号	1495800000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
数量	25 Stück	

120 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-120	バージョン
注文番号	1494780000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304282	
数量	25 Stück	