

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, WMクリンプ
注文番号	2469620000
種別	ES EPG/HPG 60 WM 150
GTIN (EAN)	4050118483871
数量	1 Stück

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.866 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.654 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.654 inch
正味重量	134 g		

クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm	クリンプ幅 (mm)	5
クリンプ断面銅	150		

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	WMクリンプ		
ケーブルラグ断面積	公称	150 mm ²	

接点の説明

導体直径、最大. AWG	5/0	接点タイプ	ユーロシリーズケーブルラグ
--------------	-----	-------	---------------

分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 400 mm² の大きな処理範囲
 - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - APG シリーズの追加機能：
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別	HPG 60	バージョン
注文番号	2453820000	6mm ² , 300mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラビースクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 Stück	

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M12/-150	バージョン
注文番号	1495720000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M16/-150	バージョン
注文番号	1495730000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M8/-150	バージョン
注文番号	1495700000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M10/-150	バージョン
注文番号	1495710000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
数量	25 Stück	

作成日 2024/11/05 19:55:39 CET

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M20/-150	バージョン
注文番号	1495740000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
数量	25 Stück	

種別	KRN-M14/-150	バージョン
注文番号	1495810000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
数量	25 Stück	

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-150	バージョン
注文番号	1497380000	ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306958	
数量	25 Stück	

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M10/-150 45	バージョン
注文番号	1496440000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
数量	25 Stück	

種別	KWN-M12/-150 45	バージョン
注文番号	1496450000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
数量	25 Stück	

作成日 2024/11/05 19:55:39 CET

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M20/-150 45	バージョン
注文番号	1496480000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M16/-150 45	バージョン
注文番号	1496470000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M8/-150 45	バージョン
注文番号	1496430000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
数量	25 Stück	

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M12/-150	バージョン
注文番号	1498320000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
数量	25 Stück	
種別	KP-M8/-150	バージョン
注文番号	1498290000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
数量	25 Stück	
種別	KP-M16/-150	バージョン
注文番号	1498330000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
数量	25 Stück	
種別	KP-M14/-150	バージョン
注文番号	1498580000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
数量	25 Stück	
種別	KP-M20/-150	バージョン
注文番号	1498340000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
数量	25 Stück	

作成日 2024/11/05 19:55:39 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

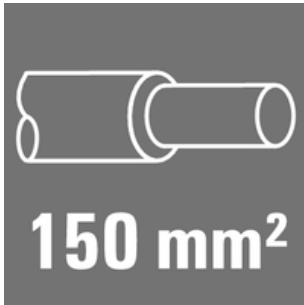
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M16/-150 90	バージョン
注文番号	1494520000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M20/-150 90	バージョン
注文番号	1494530000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M8/-150 90	バージョン
注文番号	1494490000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M10/150 90	バージョン
注文番号	1494500000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M12/-150 90	バージョン
注文番号	1494510000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
数量	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M10/-150	バージョン
注文番号	1498310000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
数量	25 Stück	

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	2453810000	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm ² 、300mm ² 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468434	
数量	1 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M8/-150 S	バージョン
注文番号	1494940000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
数量	10 Stück	
種別	KRN-M12/-150 S	バージョン
注文番号	1494970000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
数量	10 Stück	
種別	KRN-M10/-150 S	バージョン
注文番号	1494950000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
数量	10 Stück	
種別	KRN-M6/-150 S	バージョン
注文番号	1494440000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
数量	10 Stück	

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-150	バージョン
注文番号	1498710000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308129	
数量	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

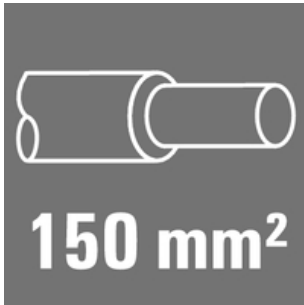
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWPN-M12/-150 90	バージョン
注文番号	1497820000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M20/150 90	バージョン
注文番号	1496680000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M8/-150 90	バージョン
注文番号	1497790000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M10/-150 90	バージョン
注文番号	1497810000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M16/-150 90	バージョン
注文番号	1497830000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
数量	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPLN/-150	バージョン
注文番号	1492970000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302912	
数量	50 Stück	

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/150	バージョン
注文番号	1493120000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302905	
数量	50 Stück	