

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

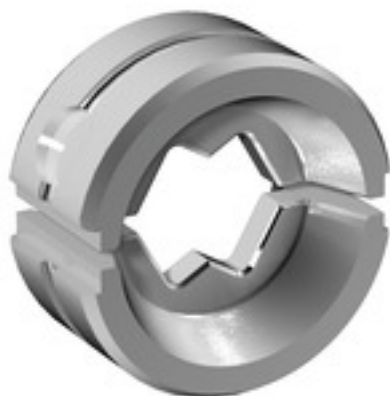

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, WMクリンプ
注文番号	2469630000
種別	ES EPG/HPG 60 WM 185
GTIN (EAN)	4050118484038
数量	1 Stück

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.866 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.654 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.654 inch
正味重量	131 g		

クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm	クリンプ幅 (mm)	5
クリンプ断面銅	185		

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	WMクリンプ		
ケーブルラグ断面積	公称	185 mm ²	

接点の説明

導体直径、最大. AWG	6/0	接点タイプ	ユーロシリーズケーブルラグ
--------------	-----	-------	---------------

分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 400 mm² の大きな処理範囲
 - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - APG シリーズの追加機能:
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別	HPG 60	バージョン
注文番号	2453820000	6mm ² , 300mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラビーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 Stück	

185 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-185	バージョン
注文番号	1497390000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ² , 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306798	
数量	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

185 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M16/-185 45	バージョン
注文番号	1495370000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305074	
数量	20 Stück	
種別	KWN-M10/-185 45	バージョン
注文番号	1495340000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304589	
数量	20 Stück	
種別	KWN-M20/-185 45	バージョン
注文番号	1495380000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305135	
数量	20 Stück	
種別	KWN-M12/-185 45	バージョン
注文番号	1495350000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305012	
数量	20 Stück	

185 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M12/-185 90	バージョン
注文番号	1494550000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304213	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M20/-185 90	バージョン
注文番号	1494580000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304336	
数量	25 Stück	

作成日 2024/11/05 19:57:38 CET

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M10/-185 90	バージョン
注文番号	1494540000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304176	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M16/-185 90	バージョン
注文番号	1494570000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304329	
数量	25 Stück	

185 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M16/-185 S	バージョン
注文番号	1495000000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304367	
数量	10 Stück	
種別	KRN-M12/-185 S	バージョン
注文番号	1494990000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304169	
数量	10 Stück	
種別	KRN-M10/-185 S	バージョン
注文番号	1494980000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304497	
数量	10 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

185 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-185	バージョン
注文番号	1498720000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ² , 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308051	
数量	25 Stück	

185 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M10/-185	バージョン
注文番号	1498350000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307665	
数量	25 Stück	
種別	KP-M8/-185	バージョン
注文番号	1498540000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307894	
数量	25 Stück	
種別	KP-M14/-185	バージョン
注文番号	1498590000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307887	
数量	25 Stück	
種別	KP-M20/-185	バージョン
注文番号	1498380000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307757	
数量	25 Stück	
種別	KP-M12/-185	バージョン
注文番号	1498360000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307726	
数量	25 Stück	

作成日 2024/11/05 19:57:38 CET

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KP-M16/-185	バージョン
注文番号	1498370000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307733	
数量	25 Stück	

185 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M8/-185	バージョン
注文番号	1497290000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306897	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M20/-185	バージョン
注文番号	1495470000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305005	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M12/-185	バージョン
注文番号	1495440000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304947	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M16/-185	バージョン
注文番号	1495450000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305036	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M14/-185	バージョン
注文番号	1497250000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306880	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M10/-185	バージョン
注文番号	1495430000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304985	
数量	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

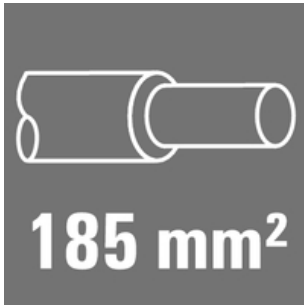185 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWPN-M10/-185 90	バージョン
注文番号	1496690000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306170	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M12/-185 90	バージョン
注文番号	1496700000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306323	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M16/-185 90	バージョン
注文番号	1496710000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306262	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M8/-185 90	バージョン
注文番号	1496800000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306316	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M20/-185 90	バージョン
注文番号	1496720000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306187	
数量	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別 EPG 60

注文番号 [2453810000](#)

GTIN (EAN) 4050118468434

数量 1 Stück

バージョン

プレスツール、ツール、プレスツール、6mm²、300mm²、六角クリンプ、

WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピーズクリンプ、楕円クリンプ