

## SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似



## 一般注文データ

注文番号	<a href="#">2485310000</a>
種別	SAI-WDF 5P B M12 K
GTIN (EAN)	4050118495942
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 20:22:29 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 22 g

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブルグランド	M 12	コーディング	B-coded
ハウジングの温度範囲	-40 ~ +85 °C	ハウジング主要材質	CuZn
保護度合い	IP67	定格電圧	60 V
定格電流	4 A	接点材質	CuZn
接続方式	ねじ接続	接触表面	金メッキ
極数	5		

## 一般的な技術仕様

ケーブルグランド	M 12	コーディング	B-coded
ハウジングの温度範囲	-40 ~ +85 °C	ハウジング主要材質	CuZn
保護度合い	IP67	定格電圧	60 V
定格電流	4 A	接点材質	CuZn
接続スレッド	M12ソケット, M12プラグ	接続方式	ねじ接続
接触表面	金メッキ	極数	5

## 分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06
ECLASS 14.0	27-44-01-06		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

認可



ROHS 適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

作成日 2024/08/27 20:22:29 CEST

## SAI-WDF 5P B M12 K

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 寸法図

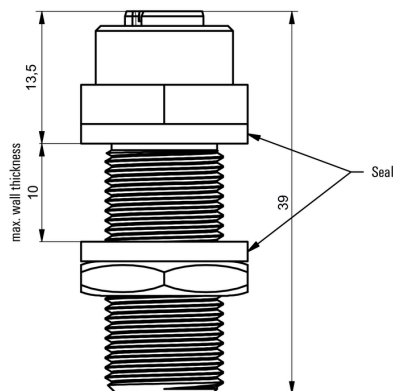

### 極スキーム

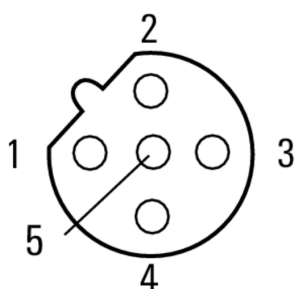

### 極スキーム

