

## SAI-WDF 4P M12 K 230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似



## 一般注文データ

注文番号	<a href="#">2485360000</a>
種別	SAI-WDF 4P M12 K 230
GTIN (EAN)	4050118496048
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 20:24:13 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAI-WDF 4P M12 K 230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 23 g

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

コーディング	A-coded	ハウジングの温度範囲	-40 ~ +85 °C
ハウジング主要材質	CuZn	保護度合い	IP67
定格電圧	230 V	定格電流	4 A
接点材質	CuZn	接続方式	ねじ接続
接触表面	金メッキ	極数	4

## 一般的な技術仕様

コーディング	A-coded	ハウジングの温度範囲	-40 ~ +85 °C
ハウジング主要材質	CuZn	保護度合い	IP67
定格電圧	230 V	定格電流	4 A
接点材質	CuZn	接続スレッド	M12ソケット, M12プラグ
接続方式	ねじ接続	接触表面	金メッキ
極数	4		

## 分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06
ECLASS 14.0	27-44-01-06		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

認可



ROHS 適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

作成日 2024/08/27 20:24:13 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。


SAI-WDF 4P M12 K 230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図

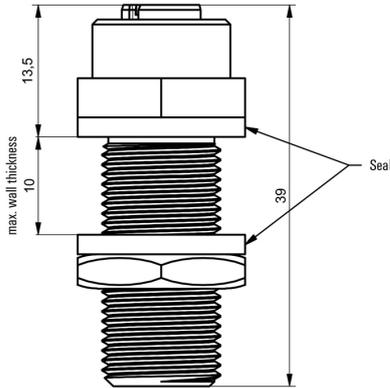

寸法図

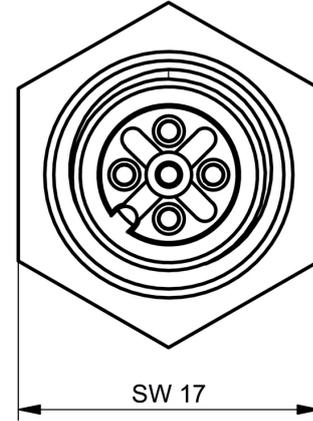

極スキーム

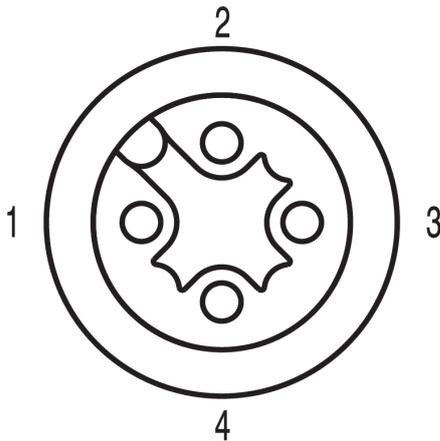

極スキーム

