

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

一般注文データ

バージョン	電源コネクタ, フランジ, PROFINET, フランジ式
注文番号	2493480000
種別	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:40:43 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	46 mm	幅 (インチ)	1.811 inch
長さ	66 mm	長さ (インチ)	2.598 inch
正味重量	54 g		

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

一般基準

コネクタ規格	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	証明書番号 (UR)	E92202
--------	--	------------	--------

標準

コネクタ規格	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
--------	--

電気プロパティ

50 °Cの通電容量	16 A	動作電圧	24 V
------------	------	------	------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-2	インターロックの種類	押し込み
シールド	シールドなし	シール素材	NBR
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケル メッキ	プラグング回数	≥ 100
保護度合い	IP67	取り付け方式	ネジ 4本
接点材質	銅合金	接続 1	PushPull Power
接続 2	テンションクランプ	接触表面	ニッケル下地金メッキ
極数	5	汚染度	2
色	シルバーグレー	配線接続断面、細径撚線、最大	2.5 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最小	0.75 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E92202

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	PROFINET Manufacturer's Declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	Technische Änderung der Bedruckung auf PushPull Power Kontakteinsätzen Technical change to printing on PushPull Power contact inserts
ユーザ文書	Designation key / Type key Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format


IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

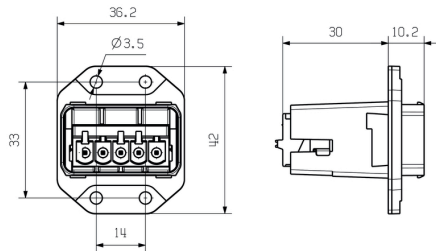

図面

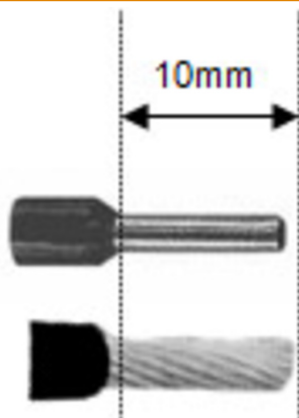

When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-VAPP	バージョン
注文番号	1068930000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248823093	
数量	10 Stück	