

IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

一般注文データ

バージョン	電源コネクタ, デバイスフランジ, PROFINET
注文番号	2493490000
種別	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:43:46 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.654 inch
幅	36.2 mm	幅 (インチ)	1.425 inch
長さ	14.2 mm	長さ (インチ)	0.559 inch
正味重量	23 g		

温度

動作温度 -40 °C...80 °C

一般基準

証明書番号 (UR) E92202

一般データ

インターロックの種類	押し込み	シールド	シールドなし
シール素材	NBR	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
プラグイン回数	500	保護度合い	IP67
取り付け方式	ネジ 4本	汚染度	2
色	シルバーグレー		

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

認可



UL File Number Search UL ウェブサイト

証明書番号 (UR) E92202

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書 [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)


IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

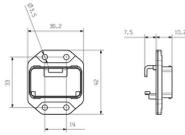

設置カットアウト

