

## SAI-4-M-4P-M12-SVV-A03

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

8 極 M12 経由の両極性、およびガルバニック絶縁チェックバック信号を備えた、SAI 4 方向電源分電器。  
動作電圧 24 V DC。合計電流 32 A の M12 コネクタ、T  
コード。

## 一般注文データ

バージョン	フードバージョン, M12, 48 V, T コード化, LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ:
注文番号	<a href="#">2495280000</a>
種別	SAI-4-M-4P-M12-SVV-A03
GTIN (EAN)	4050118504927
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:38:40 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAI-4-M-4P-M12-SVV-A03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 100 g

## 温度

動作温度 -20 - 80

## 接続データ

導体外径、最小	6 mm	導体外径、最大	12 mm
ケーブルグランド	M 20	クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最大	4 mm <sup>2</sup>	分電器出力部	フードバージョン

## 一般的な技術データ

プラグインステーションのコーディング T コード化	保護度合い	IP68	
極数	4	コンタクトソケット数	4
接続スレッド	M12	汚染度	3
火災挙動	V-0	ブラギング回数	≤ 50
LED	はい	LED イニシエータ	はい
操作表示の LED カラー	黄色	I/O 機能対応 LED カラー	黄色

## 技術データケーブル

導体外径、最大	12 mm	導体外径、最小	6 mm
極数	4	ケーブルキャリアに最適	いいえ

## 材料データ

ハウジング主要材質	Pocan	ディストリビュータ素材	プラスチック
ハウジング色	グレー、RAL 7032	フードシール素材	ヴァイトン
ねじソケット	ニッケルメッキ銅・亜鉛	接点材質	CuZn
接触表面	金メッキ	接点支持素材	PBT (UL 94 V0)

## 電気データ

定格電圧、最小	10 V	定格電圧、最大	48 V
スロット当たりの最大電流容量	10 A	合計電流	32 A
信号当たりの電流	10 A	絶縁耐性	10 <sup>8</sup> Ω
ポテンシャル反応	はい		

## 分類

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ECLASS 9.0	27-44-01-08	ECLASS 9.1	27-44-01-08
ECLASS 10.0	27-44-01-11	ECLASS 11.0	27-44-01-11
ECLASS 12.0	27-44-01-11	ECLASS 13.0	27-44-01-11

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

作成日 2024/07/02 5:38:40 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAI-4-M-4P-M12-SVV-A03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E141197

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


**SAI-4-M-4P-M12-SVV-A03**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

四面

### 寸法図

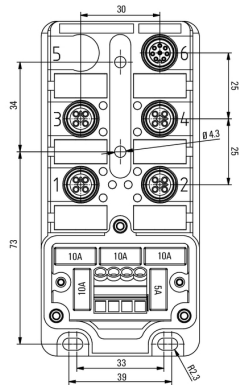

### 配線図

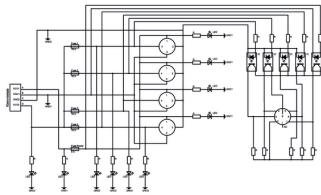

## SAI-4-M-4P-M12-SVV-A03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカースを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 9/20 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1609940000</a>	ESG, デバイスマーカース x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190203528	
数量	200 Stück	