

## ESG 8/20 MM GE VPE1000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 長い耐用期間の補償 : ESG

マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエステルは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。

## MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

バージョン	ESG, デバイスマーカー, 8 x 20 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">2496800000</a>
種別	ESG 8/20 MM GE VPE1000
GTIN (EAN)	4050118508307
数量	1,000 Stück
互換性を有するプリンター	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

作成日 2024/08/27 20:01:02 CEST

## ESG 8/20 MM GE VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	0.1 mm	奥行き (インチ)	0.004 inch
高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.787 inch
正味重量	0.02 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...120 °C
--------	--------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL 969 j 準拠の認可	はい
ハロゲン	いいえ	バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー
ロールあたりの数	1,000	動作温度範囲	-40...120 °C
動作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
幅	20 mm	接着剤	アクリレート接着剤
材質	ポリエステル	色	黄色

## 装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード


カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

**ESG 8/20 MM GE VPE1000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

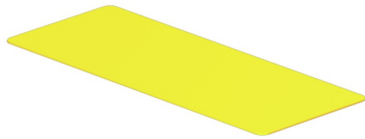

## ESG 8/20 MM GE VPE1000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	RIBBON MM 76/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005080000</a>	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118389951	
数量	1 Stück	

## THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	MM PLUS ROLLER 110
注文番号	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
数量	1 Stück


## ESG 8/20 MM GE VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## THM MULTIMARK

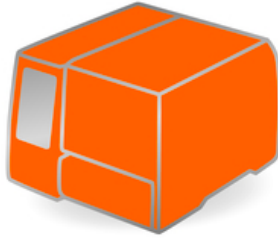

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	THM MMP ROLLER 115
注文番号	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
数量	1 Stück