

## IE-FCI-PWB-IND

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

バージョン	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ D, ソケットコネクタ, IN
注文番号	<a href="#">2500710000</a>
種別	IE-FCI-PWB-IND
GTIN (EAN)	4050118526745
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:22:41 CEST

## IE-FCI-PWB-IND

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 42 g

## 温度

動作温度 -5 °C...40 °C

## 一般データ

インサートの種別	電源大を挿入	コネクタ面	タイプ D
保護度合い	IP20	火炎荷重	770 kJ

## クランプ可能な導体

導体接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>  
付で非常に柔軟導体接続断面、フェルール端子なし極 ...  
細線仕様導体接続断面、フェルール端子なし細 ...  
線仕様導体接続断面、フェルール端子付属細 1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>  
線仕様

導体接続断面、フェルール端子付属細線仕様	最大:	2.5 mm <sup>2</sup>
	最小:	1.5 mm <sup>2</sup>

導体接続断面、リジッド	最小:	1.5 mm <sup>2</sup>
	最大:	4 mm <sup>2</sup>

導体接続断面、リジッド 1.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

導体接続断面、極細線仕様フェルール端子	最大:	2.5 mm <sup>2</sup>
	最小:	1.5 mm <sup>2</sup>

接続方式 ねじ接続

被覆剥き長さ 9 mm

## 技術データ

ハウジング主要材質	ポリカーボネート PC	定格電圧 (AC)	250 V
定格電流	5 A		

## 分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

## 承認

ROHS 適合

作成日 2024/07/04 6:22:41 CEST

## IE-FCI-PWB-IND

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Socket Insert Overview EN</a> <a href="#">Socket Insert Overview DE</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


**IE-FCI-PWB-IND**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

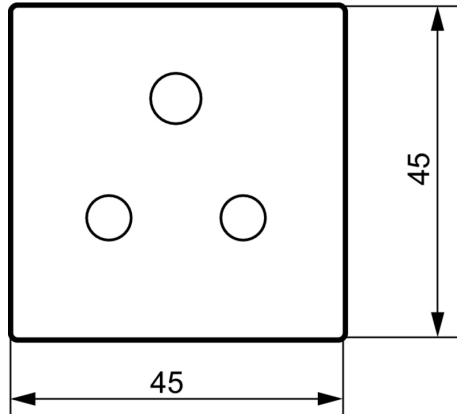

寸法図

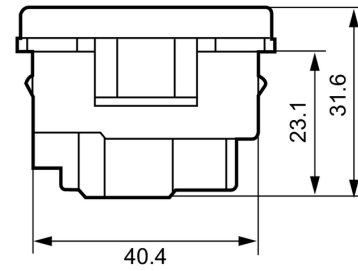

## IE-FCI-PWB-IND

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ソケットインサート対応レールアダプター



ワイドミュラーでは、産業用イーサネットのアクセサリを含め、必要なものをひとつのソースから入手できます。

お客様にとってのメリット：

- ツール
- 試験機器
- ケーブルブッシング
- キャビネット接続
- マーカー
- ダスト保護
- 電源パック
- 過電圧保護

## 一般注文データ

種別	IE-DINRAIL-AD-PWB
注文番号	<a href="#">2534680000</a>
GTIN (EAN)	4050118546354
数量	1 Stück