

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

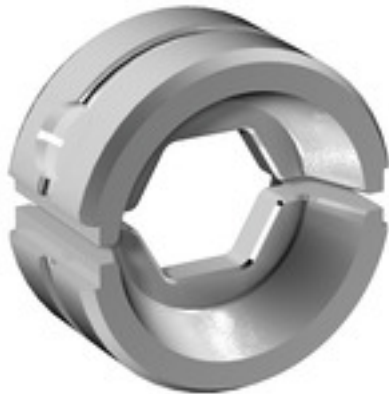
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 六角クリンプ
注文番号	2505150000
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118519532
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 19:28:37 CET

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.866 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.654 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.654 inch
正味重量	150 g		

クリンプインサート

クリンプ幅	7 mm	クリンプ幅 (mm)	7
クリンプ断面銅	6	識別番号	5

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ		
ケーブルラグ断面積	公称	6 mm ²	

接点の説明

導体直径、最大、AWG	接点タイプ	DIN 46235に準拠したケーブルラグ、DIN 46267パート1に準拠したケーブルラグ
10		

分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	2453810000	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm ² 、300mm ² 、六角クリンプ、
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
数量	1 Stück	

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 400 mm² の大きな処理範囲
 - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - APG シリーズの追加機能：
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

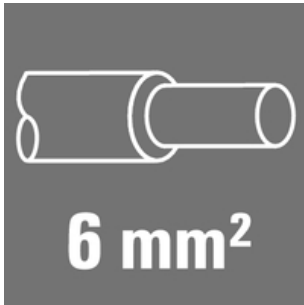
種別	HPG 60	バージョン
注文番号	2453820000	6mm ² 、300mm ² 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468427	
数量	1 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

6 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M5/-6	バージョン
注文番号	1497170000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M8/-6	バージョン
注文番号	1497190000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M4/-6	バージョン
注文番号	1497150000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M6/-6	バージョン
注文番号	1497180000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M10/-6	バージョン
注文番号	1497200000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M12/-6	バージョン
注文番号	1497210000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
数量	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

6 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M12/-6 90	バージョン
注文番号	1496170000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M8/-6 90	バージョン
注文番号	1496140000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M6/-6 90	バージョン
注文番号	1496130000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M4/-6 90	バージョン
注文番号	1497220000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M5/-6 90	バージョン
注文番号	1496120000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M10/-6 90	バージョン
注文番号	1496150000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
数量	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

6 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-6	バージョン
注文番号	1494720000	ケーブルラグ、終端, 6 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304190	
数量	100 Stück	

6 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

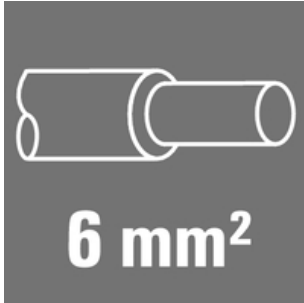
種別	KP-M6/-6	バージョン
注文番号	1497850000	ケーブルラグ、終端, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
数量	100 Stück	
種別	KP-M5/-6	バージョン
注文番号	1497840000	ケーブルラグ、終端, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
数量	100 Stück	
種別	KP-M8/-6	バージョン
注文番号	1497860000	ケーブルラグ、終端, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
数量	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

6 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-6	バージョン
注文番号	1498610000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307931	
数量	100 Stück	