

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

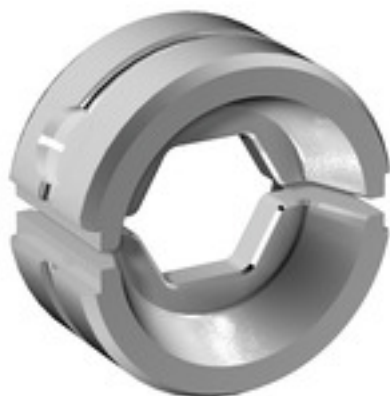

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
注文番号	2505180000
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 25
GTIN (EAN)	4050118519570
数量	1 Stück

作成日 2024/07/24 10:05:44 CEST

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.866 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.654 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.654 inch
正味重量	167 g		

クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm	クリンプ幅 (mm)	12
クリンプ断面積、アルミニウム	10	クリンプ断面銅	25
識別番号	10		

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ		
ケーブルラグ断面積	公称	25 mm ²	

接点の説明

導体直径、最大 AWG	接点タイプ	DIN 46235に準拠したケーブルラグ, DIN 46267パート1に準拠したケーブルラグ
4		

分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWPN-M8/-25 90	バージョン
注文番号	1497510000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M6/-25 90	バージョン
注文番号	1497490000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M10/-25 90	バージョン
注文番号	1497520000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M12/-25 90	バージョン
注文番号	1497530000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
数量	100 Stück	

25mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M10/-25 90	バージョン
注文番号	1495880000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M6/-25 90	バージョン
注文番号	1495850000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
数量	100 Stück	

作成日 2024/07/24 10:05:45 CEST

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M8/-25 90	バージョン
注文番号	1495870000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M12/-25 90	バージョン
注文番号	1495890000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M14/-25 90	バージョン
注文番号	1495900000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
数量	100 Stück	

25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-25	バージョン
注文番号	1498640000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308013	
数量	100 Stück	

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別	HPG 60	バージョン
注文番号	2453820000	6mm ² , 300mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラビーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/24 10:05:45 CEST

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	2453810000	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm ² 、300mm ² 、六角クリンプ、
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
数量	1 Stück	

25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M8/-25	バージョン
注文番号	1497980000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
数量	100 Stück	
種別	KP-M10/-25	バージョン
注文番号	1497990000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
数量	100 Stück	
種別	KP-M6/-25	バージョン
注文番号	1497970000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
数量	100 Stück	
種別	KP-M12/-25	バージョン
注文番号	1498000000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
数量	100 Stück	

作成日 2024/07/24 10:05:45 CEST

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KP-M16/-25	バージョン
注文番号	1498010000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
数量	100 Stück	

25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M10/-25 45	バージョン
注文番号	1496200000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M12/-25 45	バージョン
注文番号	1496210000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M6/-25 45	バージョン
注文番号	1496180000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M8/-25 45	バージョン
注文番号	1496190000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
数量	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

25mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-25	バージョン
注文番号	1494730000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304275	
数量	50 Stück	

25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KQN-M12/-25	バージョン
注文番号	1494160000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M10/-25	バージョン
注文番号	1494150000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M8/-25	バージョン
注文番号	1494140000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M5/-25	バージョン
注文番号	1494120000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M16/-25	バージョン
注文番号	1493490000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/24 10:05:45 CEST

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KQN-M6/-25	バージョン
注文番号	1494130000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
数量	50 Stück	

25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M10/-25	バージョン
注文番号	1496510000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M12/-25	バージョン
注文番号	1496520000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M6/-25	バージョン
注文番号	1496490000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M8/-25	バージョン
注文番号	1496500000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M14/-25	バージョン
注文番号	1496530000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M5/-25	バージョン
注文番号	1495830000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
数量	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPLN/-25	バージョン
注文番号	1492910000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302646	
数量	100 Stück	

25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ


種別	KSN/-25	バージョン
注文番号	1492800000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
数量	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

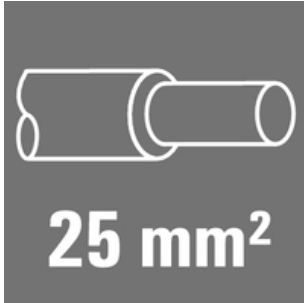25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/25	バージョン
注文番号	1493050000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302783	
数量	100 Stück	