

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
注文番号	<a href="#">2505240000</a>
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 150
GTIN (EAN)	4050118519631
数量	1 Stück

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.866 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.654 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.654 inch
正味重量	131 g		

## クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm	クリンプ幅 (mm)	5
クリンプ断面積、アルミニウム	95+120	クリンプ断面銅	150
識別番号	22		

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ		
ケーブルラグ断面積	公称	150 mm <sup>2</sup>	

## 接点の説明

導体直径、最大 AWG	接点タイプ	DIN 46235に準拠したケーブルラグ, DIN 46267パート1に準拠したケーブルラグ
5/0		

## 分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M10/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497570000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M12/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497580000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M6/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497540000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M8/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497550000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
数量	100 Stück	

50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M8/-50 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494830000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304404	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M6/-50 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494820000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304114	
数量	25 Stück	

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KRN-M10/-50 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494840000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304619	
数量	25 Stück	

70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M12/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498150000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
数量	50 Stück	
種別	KP-M10/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498140000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
数量	50 Stück	
種別	KP-M14/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498560000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
数量	50 Stück	
種別	KP-M16/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498160000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
数量	50 Stück	
種別	KP-M20/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498170000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
数量	50 Stück	
種別	KP-M8/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498130000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
数量	50 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

120 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1494780000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304282	
数量	25 Stück	

120 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498690000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307795	
数量	25 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

120 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M12/-120 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496410000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306057	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M8/-120 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496390000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305999	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M16/-120 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496420000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306118	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M10/-120 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496400000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306224	
数量	25 Stück	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

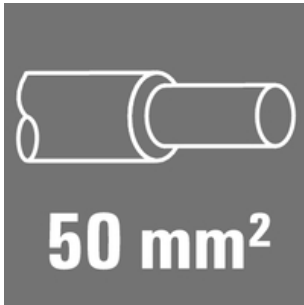
種別	KSN/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1492800000</a>	ケーブルラグ、終端, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
数量	50 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M14/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1495750000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305197	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M6/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1496590000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305746	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M20/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1495840000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305364	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M16/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1496630000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306200	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M8/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1496600000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306149	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M10/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1496610000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306064	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M12/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1496620000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305722	
数量	100 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KSN/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1492810000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302639	
数量	50 Stück	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1498640000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308013	
数量	100 Stück	



## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

120 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/120	バージョン
注文番号	<a href="#">1493110000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302813	
数量	50 Stück	

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453810000</a>	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm <sup>2</sup> 、300mm <sup>2</sup> 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468434	
数量	1 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

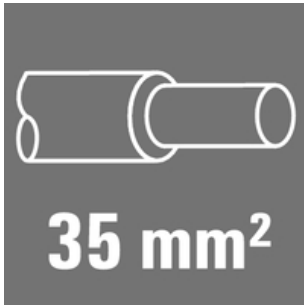
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M8/-35 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494810000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304374	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M6/-35 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494790000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304466	
数量	25 Stück	

50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M6/-50 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496270000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305937	
数量	50 Stück	
種別	KWN-M8/-50 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496280000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306101	
数量	50 Stück	
種別	KWN-M12/-50 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496300000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306040	
数量	50 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWN-M10/-50 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496290000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305760	
数量	50 Stück	

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M10/-35 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496240000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306217	
数量	50 Stück	
種別	KWN-M12/-35 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496250000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306002	
数量	50 Stück	
種別	KWN-M8/-35 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496230000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305968	
数量	50 Stück	
種別	KWN-M6/-35 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496220000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305852	
数量	50 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

95 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPLN/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1492950000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302622	
数量	50 Stück	

95 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KSN/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1492840000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302790	
数量	25 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

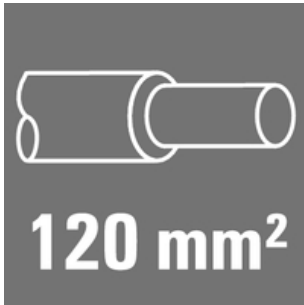
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

120 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M8/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498480000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307900	
数量	50 Stück	
種別	KP-M14/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498490000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307771	
数量	50 Stück	
種別	KP-M10/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498240000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307368	
数量	50 Stück	
種別	KP-M20/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498280000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307702	
数量	50 Stück	
種別	KP-M16/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498270000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307580	
数量	50 Stück	
種別	KP-M12/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498250000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307627	
数量	50 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPLN/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1492940000</a>	ケーブルラグ、終端, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302738	
数量	100 Stück	

70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/70	バージョン
注文番号	<a href="#">1493080000</a>	ケーブルラグ、終端, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302967	
数量	50 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

150 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPLN/-150	バージョン
注文番号	<a href="#">1492970000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302912	
数量	50 Stück	

50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KQN-M12/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1493170000</a>	ケーブルラグ、終端, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303216	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M8/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1493150000</a>	ケーブルラグ、終端, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302868	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M16/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1493180000</a>	ケーブルラグ、終端, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302844	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M20/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1493530000</a>	ケーブルラグ、終端, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303513	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M6/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1493510000</a>	ケーブルラグ、終端, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303179	
数量	50 Stück	

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KQN-M10/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1493160000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303049	
数量	50 Stück	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPLN/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1492910000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302646	
数量	100 Stück	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M8/-25 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496190000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M6/-25 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496180000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M12/-25 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496210000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
数量	100 Stück	



## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWN-M10/-25 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496200000</a>	ケーブルラグ、終端, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
数量	100 Stück	

150 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M12/-150 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494970000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
数量	10 Stück	
種別	KRN-M6/-150 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494440000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
数量	10 Stück	
種別	KRN-M8/-150 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494940000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
数量	10 Stück	
種別	KRN-M10/-150 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494950000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
数量	10 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

95 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M6/-95 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494430000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303957	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M8/-95 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494890000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304121	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M10/-95 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494900000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304398	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M12/-95 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494910000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304510	
数量	25 Stück	

150 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M14/-150	バージョン
注文番号	<a href="#">1495810000</a>	ケーブルラグ、終端,150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M12/-150	バージョン
注文番号	<a href="#">1495720000</a>	ケーブルラグ、終端,150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
数量	25 Stück	

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KRN-M10/-150	バージョン
注文番号	<a href="#">1495710000</a>	ケーブルラグ、終端,150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M16/-150	バージョン
注文番号	<a href="#">1495730000</a>	ケーブルラグ、終端,150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M20/-150	バージョン
注文番号	<a href="#">1495740000</a>	ケーブルラグ、終端,150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M8/-150	バージョン
注文番号	<a href="#">1495700000</a>	ケーブルラグ、終端,150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
数量	25 Stück	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KQN-M16/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1493490000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M10/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1494150000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M5/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1494120000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M6/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1494130000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M8/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1494140000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
数量	50 Stück	

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KQN-M12/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1494160000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
数量	50 Stück	

70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M10/-70 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496320000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306255	
数量	25 Stück	

種別	KWN-M8/-70 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496310000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305944	
数量	25 Stück	

種別	KWN-M12/-70 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496330000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305586	
数量	25 Stück	

95 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498680000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307917	
数量	50 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

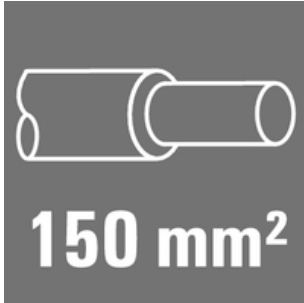
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

150 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M20/-150 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496480000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M12/-150 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496450000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M16/-150 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496470000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M10/-150 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496440000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M8/-150 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496430000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
数量	25 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1494750000</a>	ケーブルラグ、終端, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304381	
数量	50 Stück	

150 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/-150	バージョン
注文番号	<a href="#">1497380000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306958	
数量	25 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M16/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497630000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M12/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497620000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M8/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497590000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M10/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497610000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
数量	100 Stück	

95 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/95	バージョン
注文番号	<a href="#">1493090000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302929	
数量	50 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/50	バージョン
注文番号	<a href="#">1493070000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302691	
数量	100 Stück	

70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1494760000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304299	
数量	50 Stück	



## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/25	バージョン
注文番号	<a href="#">1493050000</a>	ケーブルラグ、終端, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302783	
数量	100 Stück	

120 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KQN-M10/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1493330000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303070	
数量	25 Stück	
種別	KQN-M12/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1493340000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302998	
数量	25 Stück	
種別	KQN-M16/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1493350000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303100	
数量	25 Stück	
種別	KQN-M8/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1493320000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303186	
数量	25 Stück	

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KQN-M20/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1493360000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303063	
数量	25 Stück	

150 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M8/-150 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494490000</a>	ケーブルラグ、終端,150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M16/-150 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494520000</a>	ケーブルラグ、終端,150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M12/-150 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494510000</a>	ケーブルラグ、終端,150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M10/150 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494500000</a>	ケーブルラグ、終端,150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M20/-150 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494530000</a>	ケーブルラグ、終端,150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
数量	25 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

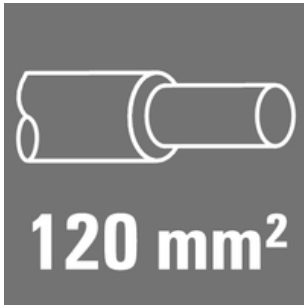
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

120 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M20/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1495690000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M10/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1495650000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M12/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1495670000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M14/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1495800000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M8/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1495790000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M16/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1495680000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
数量	25 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M6/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1496540000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306156	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M12/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1496580000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306019	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M8/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1496550000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305913	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M10/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1496570000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305920	
数量	100 Stück	

70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KSN/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1492830000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302585	
数量	50 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/35	バージョン
注文番号	<a href="#">1493060000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302943	
数量	100 Stück	

70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M20/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1495590000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305302	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M14/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1495770000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305166	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M8/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1496650000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305791	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M10/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1496670000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305845	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M12/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1495570000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304992	
数量	25 Stück	

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KRN-M6/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1496640000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305951	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M16/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1495580000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305340	
数量	25 Stück	

25mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1494730000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304275	
数量	50 Stück	

70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KQN-M6/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1493190000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303261	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M16/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1493240000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303131	
数量	50 Stück	

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KQN-M10/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1493220000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302882	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M12/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1493230000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303032	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M8/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1493210000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302875	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M20/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1493250000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303087	
数量	50 Stück	

70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M8/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496020000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305180	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M14/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494660000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304183	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M16/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496050000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305708	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M10/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496030000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305432	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M6/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496010000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305609	
数量	25 Stück	

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWN-M12/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496040000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305463	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M20/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496070000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305661	
数量	25 Stück	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M10/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1497990000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
数量	100 Stück	
種別	KP-M6/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1497970000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
数量	100 Stück	
種別	KP-M8/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1497980000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
数量	100 Stück	
種別	KP-M12/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1498000000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
数量	100 Stück	
種別	KP-M16/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1498010000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
数量	100 Stück	



## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

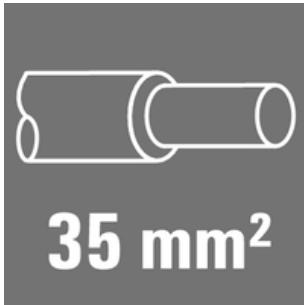
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M8/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498030000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
数量	100 Stück	
種別	KP-M16/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498060000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
数量	100 Stück	
種別	KP-M10/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498040000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
数量	100 Stück	
種別	KP-M12/35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498050000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
数量	100 Stück	
種別	KP-M6/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498020000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
数量	100 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1494740000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304428	
数量	50 Stück	

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPLN/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1492920000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302752	
数量	100 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

95 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1494770000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304220	
数量	50 Stück	

120 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M10/-120 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494920000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
数量	10 Stück	
種別	KRN-M12/-120 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494930000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
数量	10 Stück	
種別	KRN-M8/-120 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494420000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
数量	10 Stück	
種別	KRN-M6/-120 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494410000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
数量	10 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

150 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/150	バージョン
注文番号	<a href="#">1493120000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302905	
数量	50 Stück	

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M12/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495940000</a>	ケーブルラグ、終端, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305623	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M10/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495930000</a>	ケーブルラグ、終端, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305173	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M8/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495920000</a>	ケーブルラグ、終端, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305548	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M16/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494690000</a>	ケーブルラグ、終端, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304268	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M14/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494640000</a>	ケーブルラグ、終端, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304350	
数量	100 Stück	

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

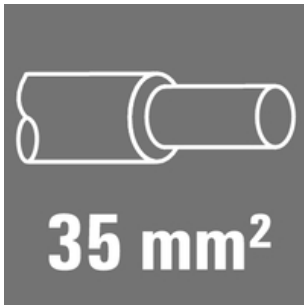
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWN-M6/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495910000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305418	
数量	100 Stück	

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KQN-M20/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1493520000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303124	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M6/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1494170000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304015	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M8/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1494180000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304022	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M10/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1494190000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303780	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M16/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1493140000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302851	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M12/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1493130000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302837	
数量	50 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M20/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494710000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304442	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M6/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495950000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305388	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M12/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495990000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305654	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M14/50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494650000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304251	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M8/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495970000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305425	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M16/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496000000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305630	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M10/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495980000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305494	
数量	100 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

150 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-150	バージョン
注文番号	<a href="#">1498710000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308129	
数量	25 Stück	

95 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

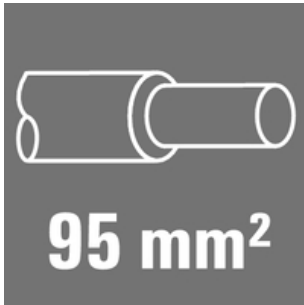
種別	KWN-M8/-95 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496340000</a>	ケーブルラグ、終端, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305821	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M12/-95 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496370000</a>	ケーブルラグ、終端, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305890	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M16/-95 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496380000</a>	ケーブルラグ、終端, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305838	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M10/-95 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496350000</a>	ケーブルラグ、終端, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306125	
数量	25 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

95 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M10/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495610000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305371	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M8/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495600000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305241	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M12/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495620000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305265	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M16/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495630000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305326	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M14/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495780000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305555	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M6/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495820000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305531	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M20/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495640000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305319	
数量	25 Stück	



## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M10/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498080000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
数量	100 Stück	
種別	KP-M12/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498090000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307375	
数量	100 Stück	
種別	KP-M20/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498120000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307597	
数量	100 Stück	
種別	KP-M6/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498510000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308006	
数量	100 Stück	
種別	KP-M14/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498570000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
数量	100 Stück	
種別	KP-M8/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498070000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307566	
数量	100 Stück	
種別	KP-M16/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498110000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
数量	100 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPLN/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1492930000</a>	ケーブルラグ、終端, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302684	
数量	100 Stück	

120 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPLN/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1492960000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302936	
数量	50 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

150 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M16/-150	バージョン
注文番号	<a href="#">1498330000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
数量	25 Stück	
種別	KP-M8/-150	バージョン
注文番号	<a href="#">1498290000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
数量	25 Stück	
種別	KP-M10/-150	バージョン
注文番号	<a href="#">1498310000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
数量	25 Stück	
種別	KP-M14/-150	バージョン
注文番号	<a href="#">1498580000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
数量	25 Stück	
種別	KP-M20/-150	バージョン
注文番号	<a href="#">1498340000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
数量	25 Stück	
種別	KP-M12/-150	バージョン
注文番号	<a href="#">1498320000</a>	ケーブルラグ、終端, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
数量	25 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

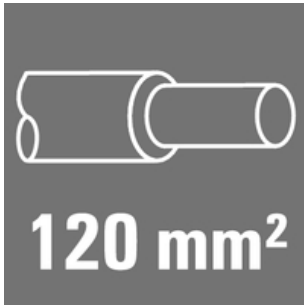
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

120 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M12/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494470000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304091	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M8/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494680000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304343	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M16/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494480000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304312	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M10/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494450000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304084	
数量	25 Stück	

95 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M12/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496100000</a>	ケーブルラグ、終端, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305487	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M10/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496090000</a>	ケーブルラグ、終端, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305692	
数量	25 Stück	

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWN-M14/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494670000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304411	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M8/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496080000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305685	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M16/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496110000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305678	
数量	25 Stück	

50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KSN/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1492820000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302769	
数量	50 Stück	

70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M16/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497680000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
数量	25 Stück	

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWPN-M8/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497640000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307047	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M10/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497650000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307177	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M12/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497660000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307092	
数量	25 Stück	

## 95 mm²



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KQN-M16/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1493290000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303025	
数量	25 Stück	
種別	KQN-M10/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1493270000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303018	
数量	25 Stück	
種別	KQN-M8/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1493260000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303162	
数量	25 Stück	
種別	KQN-M20/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1493310000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303407	
数量	25 Stück	
種別	KQN-M12/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1493280000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118302899	
数量	25 Stück	

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498660000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307948	
数量	50 Stück	

150 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M16/-150 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497830000</a>	ケーブルラグ、終端,150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M10/-150 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497810000</a>	ケーブルラグ、終端,150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M20/150 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496680000</a>	ケーブルラグ、終端,150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M12/-150 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497820000</a>	ケーブルラグ、終端,150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
数量	25 Stück	

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWPN-M8/-150 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497790000</a>	ケーブルラグ、終端,150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
数量	25 Stück	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M8/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497510000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M12/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497530000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M6/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497490000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M10/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497520000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
数量	100 Stück	



## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

120 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M10/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497750000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307061	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M12/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497760000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307184	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M20/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497780000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307191	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M16/120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497770000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307030	
数量	25 Stück	

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

種別	HPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラビーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 Stück	

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498650000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308143	
数量	100 Stück	

70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498670000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308020	
数量	50 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M8/-70 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494860000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304527	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M10/-70 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494870000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304503	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M6/-70 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494850000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304152	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M12/-70 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494880000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304435	
数量	25 Stück	

95 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M12/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498210000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307610	
数量	50 Stück	
種別	KP-M20/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498230000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307634	
数量	50 Stück	

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KP-M16/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498220000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307719	
数量	50 Stück	
種別	KP-M14/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498520000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307863	
数量	50 Stück	
種別	KP-M10/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498190000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307603	
数量	50 Stück	
種別	KP-M8/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498180000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307498	
数量	50 Stück	

95 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M10/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497710000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307139	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M16/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497730000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307054	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M8/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497690000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307207	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M12/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497720000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307214	
数量	25 Stück	

作成日 2024/10/03 23:32:08 CEST