

## ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似

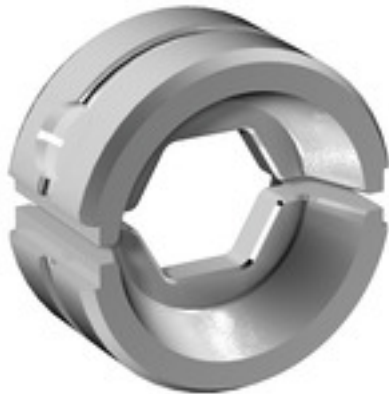

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
注文番号	<a href="#">2505250000</a>
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 185
GTIN (EAN)	4050118519617
数量	1 Stück

作成日 2024/07/24 10:35:43 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.866 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.654 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.654 inch
正味重量	128 g		

## クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm	クリンプ幅 (mm)	5
クリンプ断面積、アルミニウム	150	クリンプ断面積銅	185
識別番号	25		

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ		
ケーブルラグ断面積	公称	185 mm <sup>2</sup>	

## 接点の説明

導体直径、最大 AWG	接点タイプ	DIN 46235に準拠したケーブルラグ, DIN 46267パート1に準拠したケーブルラグ
6/0		

## 分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

## ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

185 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-185	バージョン
注文番号	<a href="#">1498720000</a>	ケーブルラグ、終端, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308051	
数量	25 Stück	

240 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M14/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1497270000</a>	ケーブルラグ、終端, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306842	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M10/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1495490000</a>	ケーブルラグ、終端, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305050	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M12/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1495500000</a>	ケーブルラグ、終端, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305142	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M8/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1495480000</a>	ケーブルラグ、終端, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304756	
数量	25 Stück	

作成日 2024/07/24 10:35:43 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KRN-M16/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1495510000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304770	
数量	25 Stück	

185 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VSTN/-185	バージョン
注文番号	<a href="#">1497390000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup> ,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306798	
数量	25 Stück	

185 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M16/-185	バージョン
注文番号	<a href="#">1498370000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307733	
数量	25 Stück	
種別	KP-M20/-185	バージョン
注文番号	<a href="#">1498380000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307757	
数量	25 Stück	
種別	KP-M10/-185	バージョン
注文番号	<a href="#">1498350000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307665	
数量	25 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KP-M14/-185	バージョン
注文番号	<a href="#">1498590000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307887	
数量	25 Stück	
種別	KP-M8/-185	バージョン
注文番号	<a href="#">1498540000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307894	
数量	25 Stück	
種別	KP-M12/-185	バージョン
注文番号	<a href="#">1498360000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307726	
数量	25 Stück	

185 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M8/-185 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496800000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306316	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M20/-185 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496720000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306187	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M16/-185 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496710000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306262	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M10/-185 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496690000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306170	
数量	25 Stück	
種別	KWPN-M12/-185 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496700000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306323	
数量	25 Stück	

作成日 2024/07/24 10:35:43 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453810000</a>	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm <sup>2</sup> 、300mm <sup>2</sup> 、六角クリンプ、
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
数量	1 Stück	

185 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M12/-185 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494990000</a>	ケーブルラグ、終端、185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304169	
数量	10 Stück	
種別	KRN-M16/-185 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1495000000</a>	ケーブルラグ、終端、185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304367	
数量	10 Stück	
種別	KRN-M10/-185 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494980000</a>	ケーブルラグ、終端、185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304497	
数量	10 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

185 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M10/-185 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494540000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304176	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M20/-185 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494580000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304336	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M12/-185 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494550000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304213	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M16/-185 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494570000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304329	
数量	25 Stück	

185 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M16/-185 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1495370000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305074	
数量	20 Stück	
種別	KWN-M20/-185 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1495380000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305135	
数量	20 Stück	

作成日 2024/07/24 10:35:43 CEST

## ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWN-M10/-185 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1495340000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304589	
数量	20 Stück	
種別	KWN-M12/-185 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1495350000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305012	
数量	20 Stück	

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

種別	HPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラビーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 Stück	

185 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M14/-185	バージョン
注文番号	<a href="#">1497250000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306880	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M16/-185	バージョン
注文番号	<a href="#">1495450000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305036	
数量	25 Stück	

作成日 2024/07/24 10:35:43 CEST



## ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KRN-M20/-185	バージョン
注文番号	<a href="#">1495470000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305005	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M10/-185	バージョン
注文番号	<a href="#">1495430000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304985	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M12/-185	バージョン
注文番号	<a href="#">1495440000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304947	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M8/-185	バージョン
注文番号	<a href="#">1497290000</a>	ケーブルラグ、終端,185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306897	
数量	25 Stück	