

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 六角クリンプ
注文番号	2505260000
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 240
GTIN (EAN)	4050118519648
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 19:50:40 CET

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.866 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.654 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.654 inch
正味重量	106 g		

クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm	クリンプ幅 (mm)	5
クリンプ断面積、アルミニウム	185	クリンプ断面銅	240
識別番号	28		

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ		
ケーブルラグ断面積	公称	240 mm ²	

接点の説明

導体直径、最大 AWG	接点タイプ	DIN 46235に準拠したケーブルラグ、DIN 46267パート1に準拠したケーブルラグ
450		

分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	2453810000	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm ² 、300mm ² 、六角クリンプ、
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
数量	1 Stück	

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

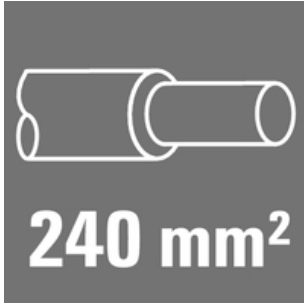
種別	KWN-M20/-240 45	バージョン
注文番号	1495420000	ケーブルラグ、終端、240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305234	
数量	15 Stück	
種別	KWN-M12/-240 45	バージョン
注文番号	1495400000	ケーブルラグ、終端、240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305227	
数量	15 Stück	
種別	KWN-M16/-240 45	バージョン
注文番号	1495410000	ケーブルラグ、終端、240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305203	
数量	15 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M14/-240	バージョン
注文番号	1498530000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307689	
数量	20 Stück	
種別	KP-M16/-240	バージョン
注文番号	1498420000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307825	
数量	20 Stück	
種別	KP-M20/-240	バージョン
注文番号	1498430000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307832	
数量	20 Stück	
種別	KP-M12/-240	バージョン
注文番号	1498410000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307672	
数量	20 Stück	
種別	KP-M10/-240	バージョン
注文番号	1498390000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307818	
数量	20 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 400 mm² の大きな処理範囲
 - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - APG シリーズの追加機能:
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別	HPG 60	バージョン
注文番号	2453820000	6mm ² , 300mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラビーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 Stück	

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-240	バージョン
注文番号	1497400000	ケーブルラグ、終端, 240 mm ² , 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306965	
数量	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M12/-240	バージョン
注文番号	1495500000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M14/-240	バージョン
注文番号	1497270000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306842	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M16/-240	バージョン
注文番号	1495510000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304770	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M10/-240	バージョン
注文番号	1495490000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M20/-240	バージョン
注文番号	1495520000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305104	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M8/-240	バージョン
注文番号	1495480000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304756	
数量	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M16/-240 S	バージョン
注文番号	1494370000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304046	
数量	5 Stück	
種別	KRN-M10/-240 S	バージョン
注文番号	1494340000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304039	
数量	5 Stück	
種別	KRN-M12/-240 S	バージョン
注文番号	1494350000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303933	
数量	5 Stück	

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M12/-240 90	バージョン
注文番号	1494610000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304244	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M10/-240 90	バージョン
注文番号	1494590000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304145	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M16/-240 90	バージョン
注文番号	1494620000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304237	
数量	25 Stück	

作成日 2024/11/05 19:50:41 CET

ES EPG/HPG 60 HEX 240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**アクセサリ**

種別	KWN-M20/-240 90	バージョン
注文番号	1494630000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304138	
数量	25 Stück	