

ELS 7/40 MM WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

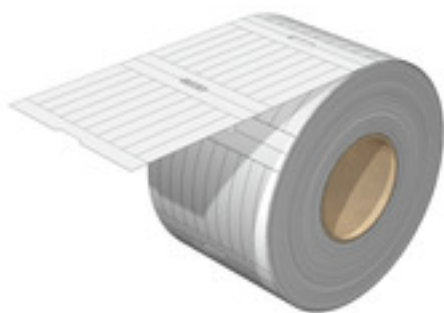

ELS

ELS タグは、WKM ケーブルマーカークラップタグキャリア対応の特殊な非粘着性の挿入型ラベルです。薄いながらも耐引裂性のマットポリエステルで、ラベリングに優れ、良好な判読性のラベルを作成します。撥水性のWKM スリーブと組み合わせて使用することで、特に過酷環境で長期間にわたってケーブルを識別することができます。

一般注文データ

バージョン	ELS, マーカークラップ, 40 x 6.3 mm, 白色
注文番号	2518620000
種別	ELS 7/40 MM WS
GTIN (EAN)	4050118531312
数量	3,000 Stück
互換性を有するプリンター	2599430000 2599440000

作成日 2024/07/04 9:28:28 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ELS 7/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.14 mm	奥行き (インチ)	0.006 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.575 inch
幅	6.3 mm	幅 (インチ)	0.248 inch
正味重量	0.064 g		

温度

動作温度範囲	-40...150 °C
--------	--------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	HB	ハロゲン	いいえ
バージョン	ハロゲンフリー	動作温度範囲	-40...150 °C
動作温度範囲、最大	150 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
幅	6.3 mm	材質	ポリエステル
色	白色		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

ELS 7/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



ELS 7/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MM PLUS ROLLER 110
注文番号	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
数量	1 Stück

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	THM MMP ROLLER 115
注文番号	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
数量	1 Stück

ELS 7/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	2005070000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 Stück	