

## EL 27 MM BL 30M


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

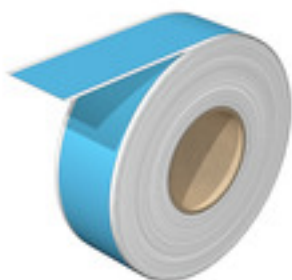

## 個別調整の識別：EL

MultiMark マーカの無限のバリエーションにより、従来のタグレールや特殊ラベルに代わる経済的な選択肢となります。任意の幅に対して、個別マーカに完全に一致するようにソフトウェアで高さを正確に設定できます。ブレードを使用して、ラベルを指定サイズに個別にカットします。機能ブロックまたは完全な端子台に対応する大型ラベル作成に最適です。

## MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカ

## 一般注文データ

バージョン	THM, デバイスマーカ, 27 x, 青色
注文番号	<a href="#">2519000000</a>
種別	EL 27 MM BL 30M
GTIN (EAN)	4050118531053
数量	1 Stück
互換性を有するプリンター	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

作成日 2024/07/29 13:34:19 CEST

## EL 27 MM BL 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	0.1 mm	奥行き (インチ)	0.004 inch
高さ	27 mm	高さ (インチ)	1.063 inch
長さ	30,000 mm	長さ (インチ)	1,181.1 inch
正味重量	228 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...120 °C
--------	--------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL 969 j 準拠の認可	はい
ハロゲン	いいえ	バージョン	ハロゲンフリー, 自己接着型
ロールあたりの数	1	動作温度範囲	-40...120 °C
動作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
接着剤	アクリレート接着剤	材質	ポリエステル
色	青色	長さ	30,000 mm

## 装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">ATEX Certificate</a> <a href="#">IECEX Certificate</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**EL 27 MM BL 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## EL 27 MM BL 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	RIBBON MM 76/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005080000</a>	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118389951	
数量	1 Stück	

## THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	MM PLUS ROLLER 110
注文番号	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
数量	1 Stück

## EL 27 MM BL 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	THM MMP ROLLER 115
注文番号	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
数量	1 Stück
種別	THM MMP EXT.RH
注文番号	<a href="#">1302920000</a>
GTIN (EAN)	4050118102307
数量	1 Stück