

EL 100 MM SW 30M


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

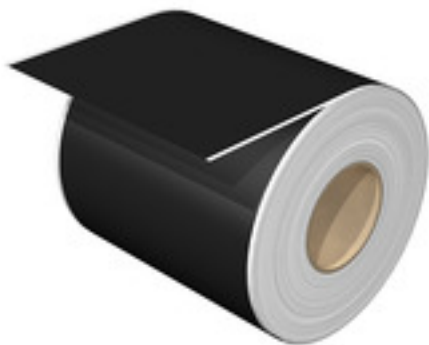

個別調整の識別：EL

MultiMark マーカーの無限のバリエーションにより、従来のタグレールや特殊ラベルに代わる経済的な選択肢となります。任意の幅に対して、個別マーカーに完全に一致するようにソフトウェアで高さを正確に設定できます。ブレードを使用して、ラベルを指定サイズに個別にカットします。機能ブロックまたは完全な端子台に対応する大型ラベル作成に最適です。

MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

一般注文データ

バージョン	THM, デバイスマーカー, 100 x, 黒色
注文番号	2528430000
種別	EL 100 MM SW 30M
GTIN (EAN)	4050118539325
数量	1 Stück
互換性を有するプリンター	2599430000 2599440000

作成日 2024/07/06 23:30:53 CEST

EL 100 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.1 mm	奥行き (インチ)	0.004 inch
高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
長さ	30,000 mm	長さ (インチ)	1,181.1 inch
正味重量	828 g		

温度

動作温度範囲	-40...120 °C
--------	--------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL 969 j 準拠の認可	はい
ハロゲン	いいえ	バージョン	ハロゲンフリー, 自己接着型
ロールあたりの数	1	動作温度範囲	-40...120 °C
動作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
接着剤	アクリレート接着剤	材質	ポリエステル
色	黒色	長さ	30,000 mm

装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

EL 100 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

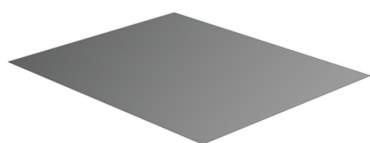

EL 100 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MM PLUS ROLLER 110
注文番号	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
数量	1 Stück

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 84/300 WS	バージョン
注文番号	2005040000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390025	
数量	1 Stück	


EL 100 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK

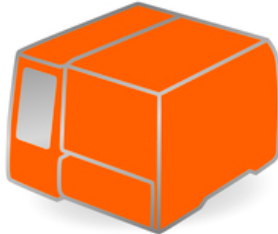

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	THM MMP ROLLER 115
注文番号	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
数量	1 Stück
種別	THM MMP EXT.RH
注文番号	1302920000
GTIN (EAN)	4050118102307
数量	1 Stück