

## SAID-M12BL-5-SMT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, 取り付けスレッド: M 16, 極数: 5, 撚線/ケーブル長:
注文番号	<a href="#">2530820000</a>
種別	SAID-M12BL-5-SMT
GTIN (EAN)	4050118540949
数量	60 Stück

作成日 2024/07/02 5:52:47 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAID-M12BL-5-SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 1.517 g

## PCBプラグインコネクタの技術データ

コーディング	L-coded	極数	5
定格電圧	63 V	定格電流	16 A
定格電流	16 A	保護度合い	IP67, 完全取付け時
接触表面	ニッケル下地金メッキ	ハウジング主要材質	PA
接続スレッド	M12	締付けトルク	M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm
取り付けスレッド	M 16	汚染度	3 (シール済範囲内に2)
プラグイン回数	500	接点材質	銅合金

## 一般情報

極数	5	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	PA	接続スレッド	M12
接点材質	銅合金	接触表面	ニッケル下地金メッキ
保護度合い	IP67, 完全取付け時	プラグイン回数	500

## 分類

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe1442b5ef0

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--


# SAID-M12BL-5-SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 寸法図

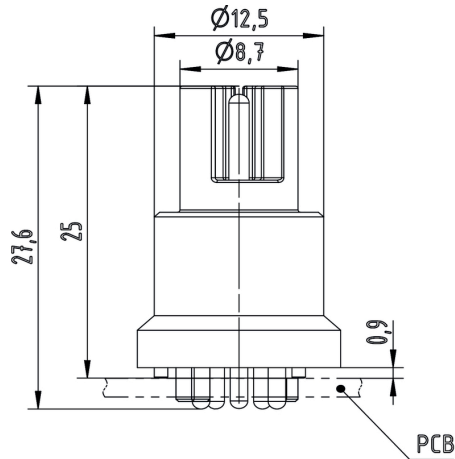

### PCB設計

