

SAIE-M12SL-5S-F12TL-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 5, 燃線/ケーブル長:
注文番号	2530880000
種別	SAIE-M12SL-5S-F12TL-M16
GTIN (EAN)	4050118540994
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:43:12 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAIE-M12SL-5S-F12TL-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 29 g

PCBプラグインコネクタの技術データ

コーディング	L-coded	ハウジング	M12ピン
取り付け方式	フロントパネル取付け	取り付け高さ	12 mm
極数	5	定格電圧	63 V
定格電流	16 A	保護度合い	IP67, ねじ込み
接触表面	ニッケル下地金メッキ	ハウジング主要材質	PA
接続スレッド	M12	締付けトルク	M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm
取り付けスレッド	M 16 x 1.5	PCB の取り付け	融解はんだ
接点材質	銅合金		

一般情報

極数	5	ハウジング主要材質	PA
接続スレッド	M12	接点材質	銅合金
接触表面	ニッケル下地金メッキ	取り付け方式	フロントパネル取付け
保護度合い	IP67, ねじ込み		

分類

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10
ECLASS 12.0	27-44-01-10	ECLASS 13.0	27-44-01-10

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)


SAIE-M12SL-5S-F12TL-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

四面

寸法図

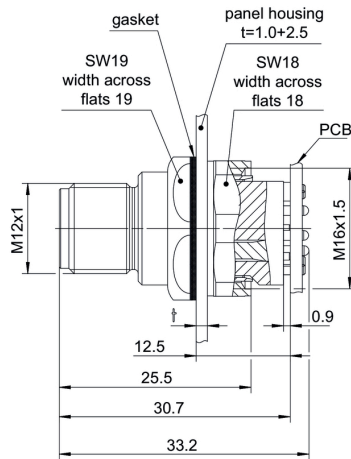

PCB設計

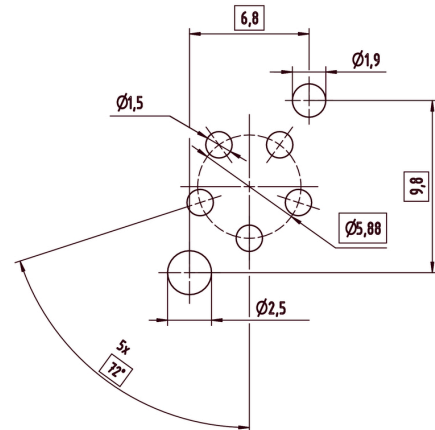

作成日 2024/07/02 5:43:12 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。