

SAI-M12L-KBC-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | クリンプコンタクト, ソケットコネクタ |
| 注文番号 | 2531010000 |
| 種別 | SAI-M12L-KBC-1.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118541120 |
| 数量 | 50 Stück |

作成日 2024/09/04 2:03:57 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-M12L-KBC-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|------------|
| 長さ | 23.2 mm | 長さ (インチ) | 0.913 inch |
| 正味重量 | 0.68 g | | |

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|---------|--------|------|------|
| プラグイン回数 | 500 | 定格電圧 | 63 V |
| 定格電流 | 16 A | 接点材質 | Cu |
| 接続方式 | クリンプ接続 | 接触表面 | 金メッキ |
| 汚染度 | 3 | | |

一般情報

| | | | |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 接続 1 | M12 Contact | 接続 2 | Crimp |
| 接点材質 | Cu | 接触表面 | 金メッキ |
| 配線接続断面、細径撚線、最小 | 1.5 mm ² | 配線接続断面、細径撚線、最大 | 1.5 mm ² |
| プラグイン回数 | 500 | | |

標準

| | |
|--------|-----------------|
| コネクタ規格 | IEC 61076-2-111 |
|--------|-----------------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |


SAI-M12L-KBC-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

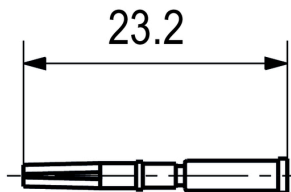

Socket connector

SAI-M12L-KBC-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | CTX CM 1.6/2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 9018490000 | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm², 4mm², Wクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | |
| 数量 | 1 Stück | |