

THM ET 55/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM ラベルは、熱転写技術により、印刷品質が優れています。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システム M-Print® PRO が、あらゆるラベリング作業を最適化します。

- 色分けされた高品質ポリエステル製ラベル
- 柔軟な材質と厚い接着層により、THM GEW は、ケーブルやホースなどの角度付き、または円形の対象物に使用できます
- ロールパッケージ THM ET S7 を使用して、Siemens 製 Simatic 200S、S7-300、S7-400 モジュールにラベルを付けることができます
- ラベルは、個別ラベルに完全に中央揃えで印刷するために、プリンターに自動的に配置されます。
- THM MultiMark または THM MultiMark Plus の熱転送プリンターでのラベリング

一般注文データ

| | |
|------------|-------------------------------|
| バージョン | 導体およびケーブルマーカ―, 55 x 55 mm, 白色 |
| 注文番号 | 2539380000 |
| 種別 | THM ET 55/55 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118570144 |
| 数量 | 1,000 Stück |

THM ET 55/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 0.35 mm | 奥行き (インチ) | 0.014 inch |
| 高さ | 55 mm | 高さ (インチ) | 2.165 inch |
| 幅 | 55 mm | 幅 (インチ) | 2.165 inch |
| 正味重量 | 1.216 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|-----|
| 動作温度範囲 | -50...100 °C | 連続動作温度、最小 | -50 |
| 連続動作温度、最大 | 100 | | |

一般データ

| | | | |
|-------------|--------------|-----------|--------|
| UL 94 可燃性等級 | HB | ハロゲン | いいえ |
| 動作温度範囲 | -50...100 °C | 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -50 °C | 幅 | 55 mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 白色 |

導体およびケーブルマーカー

| | |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード


| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|

THM ET 55/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

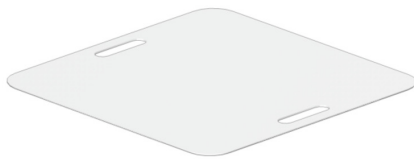

THM ET 55/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON MM-HS 60/300 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2448880000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| 数量 | 1 Stück | |