

## HDC MHP 200 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

バージョン	電源モジュール
注文番号	<a href="#">2548900000</a>
種別	HDC MHP 200 MC
GTIN (EAN)	4050118619287
数量	1 Stück

## HDC MHP 200 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.339 inch
高さ	60.3 mm	高さ (インチ)	2.374 inch
幅	21.85 mm	幅 (インチ)	0.86 inch
正味重量	12 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
サージ電圧カテゴリー	III	シリーズ	ModuPlug
プラグイン回数	≥ 500	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電圧 (DIN EN 61984)	1,000 V	定格電流 (DIN EN 61984)	200 A
必要なプラグインスロット	1.5	材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
極数	1	汚染度	3
種別	オス型	絶縁耐性	10 <sup>12</sup> Ω

## PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

## バージョン

導体断面、最大	70 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	25 mm <sup>2</sup>
接続方式	クリンプ接続	被覆剥き長さ、定格接続	19 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

作成日 2024/07/24 12:09:26 CEST

## HDC MHP 200 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

# HDC MHP 200 MC


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

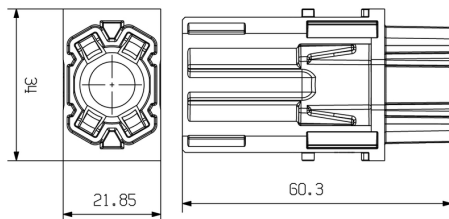


HP 200 mit H07V-K25 / IP65-Gehäuse / 4-polig

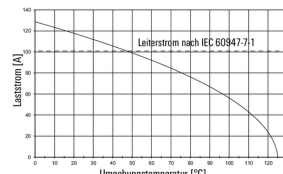


Derating-Kurve für kleinsten Querschnitt 25 mm<sup>2</sup>

HP 200 / IP65-Gehäuse / 4 Pole

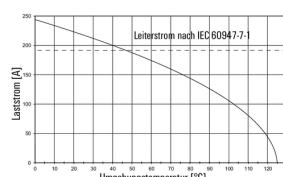


Derating-Kurve für kleinsten Querschnitt 70 mm<sup>2</sup>

HP 200 with H07V-K25 / IP65 housing / 4 poles

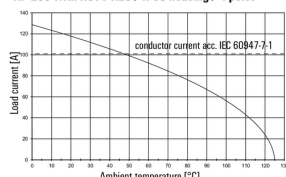

derating curve for smallest cross-section 25 mm<sup>2</sup>

HP 200 / IP65 housing / 4 poles

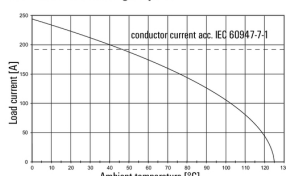

derating curve for the largest cross-section 70 mm<sup>2</sup>

## HDC MHP 200 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 200 A クリンプ接点



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

## 一般注文データ

種別	HDC MHP200 M 35	バージョン
注文番号	<a href="#">2514870000</a>	ピン, 銀色, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118528510	
数量	10 Stück	
種別	HDC MHP200 M 50	バージョン
注文番号	<a href="#">2514880000</a>	ピン, 銀色, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118528527	
数量	10 Stück	
種別	HDC MHP200 M 25	バージョン
注文番号	<a href="#">2514860000</a>	ピン, 銀色, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118528503	
数量	10 Stück	
種別	HDC MHP200 M 70	バージョン
注文番号	<a href="#">2514890000</a>	ピン, 銀色, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118528534	
数量	10 Stück	

## その他



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

## 一般注文データ

種別	HDC MHP200 REMOVAL TOOL
注文番号	<a href="#">2617240000</a>
GTIN (EAN)	4050118705430
数量	1 Stück