

## UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの u-view Eco タッチパネルは、優れた画質で、ほとんどの工業環境で使用することができます。

このシリーズは抵抗膜方式の 4.3 インチから 10.1 インチまでのタッチスクリーンを取り揃えています。

すべてのパネルは、HTML5 対応のブラウザを使用した Linux オペレーティングシステムを備え、統合キオスクモードとシンプルな構成により、ウェブアプリケーション向けに最適化されています。

その結果、ウェブベースの視覚化に最適なソリューションとなり、さまざまなウェブサーバーへのアクセスが可能になります。たとえば、u-OS、u-create PROCON-WEB、u-control web が挙げられます。

パネルは特に平らな形状で、工業用等級の IP66 ハウジングを採用しています。

## 一般注文データ

バージョン	ウェブ対応タッチパネル, ディスプレイサイズ 10.1 インチ, 抵抗性, 前面保護 IP66
注文番号	<a href="#">2555790000</a>
種別	UV66-ECO-10-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566154
数量	1 Stück

## UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	36.8 mm	奥行き (インチ)	1.449 inch
高さ	190 mm	高さ (インチ)	7.48 inch
幅	268 mm	幅 (インチ)	10.551 inch
壁厚、最小	2 mm	壁厚、最大	6 mm
正味重量	882 g		

## 温度

保管温度	-20 °C ... +85 °C	動作温度	0 °C ... +50 °C
湿度	10 ~ 95%相対湿度、結露なし		

## システムデータ

オペレーティングシステム	Linux + Browser (HTML5)	プロセッサ	Dual Core ARM® Cortex®-A9, 1 GHz, (GPU 2D / GPU 3D support)
メモリ (RAM)	1 GB	メモリ (フラッシュ)	4 GB
背後のインタフェース	1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45)		

## 一般データ

LCD なし MTBF	72.25 a
LCD 付き MTBF	5.29 a
オペレーティングシステム	Linux + Browser (HTML5)
保護度合い	IP66
消費電流	電圧 24 V 電流 0.35 A
電圧供給	24 V DC
電圧供給範囲	電圧種別 DC 電圧、最小 20.4 V 電圧、最大 27.6 V

## 備品

サイズ	10.1"	タッチスクリーン	抵抗
分解能	1024 x 600	材料表示	プラスチック
材質フレーム	プラスチック	表示可能な色の数	16 M
角度 (垂直)	上: 70° / 下: 70°	輝度	400 cd/m²

## 分類

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ECLASS 9.0	27-33-02-01	ECLASS 9.1	27-33-02-01
ECLASS 10.0	27-33-02-01	ECLASS 11.0	27-33-02-01
ECLASS 12.0	27-33-02-01	ECLASS 13.0	27-33-02-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

作成日 2024/07/02 5:38:28 CEST

## UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E512053

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ソフトウェア	<a href="#">Firmware – Current firmware files HW01.00</a> <a href="#">Firmware – Archived firmware files</a>
ユーザ文書	<a href="#">QGUI UV66 HMI (ECO)</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


# UV66-ECO-10-RES-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 図面

Maße (mm) / Dimensions (mm)

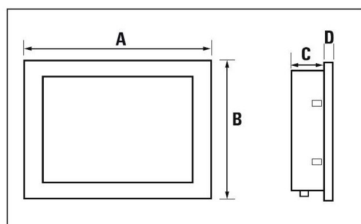


	LCD	A	B	C	D
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	126	95	26.6	5
UV66-ECO-7-RES-W	7"	192	144	25.9	5
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	272	194	28	5

Montageausschnitt / Panel cut-out

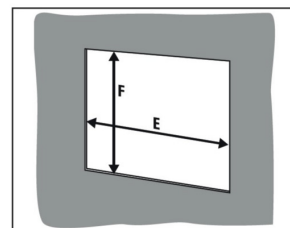

	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	111	80
UV66-ECO-7-RES-W	7"	175	127
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	256	178

Montageabstände / Mounting distances

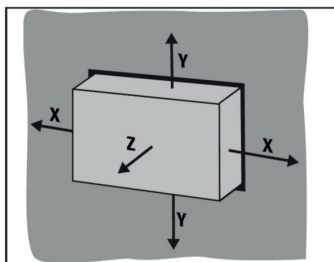

X	Y	Z
> 51 mm	> 51 mm	> 51 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

