

## TCC 12.8/26 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



## 調整可能な渡り配線

渡り配線の柔軟性を高めます。TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) は、最大 51 極の渡り配線を個別に調整できます。差し込み式の極の最大数が 32 極に増加しました。被覆剥き材質は、とても簡単に必要な長さまで短くできます。渡り配線コネクタは、操作が簡単で見やすく、幅広く接続可能です。追加のウェブは、部品組立中での、スプリングの変形を防ぎます。

- 51極搭載の個別調整可能な渡り配線
- スプリングの変形を防ぐ追加のバー
- 渡り配線の向上 - 最大 32 極
- 振動耐性

## 一般注文データ

バージョン	TERMSERIES, 短絡接続
注文番号	<a href="#">2556500000</a>
種別	TCC 12.8/26 BK
GTIN (EAN)	4050118567014
数量	10 Stück

作成日 2024/10/02 7:21:26 CEST

## TCC 12.8/26 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	4.8 mm	奥行き (インチ)	0.189 inch
高さ	13.1 mm	高さ (インチ)	0.516 inch
幅	323.4 mm	幅 (インチ)	12.732 inch
正味重量	9.7 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...60 °C
------	----------------	------	----------------

## 公称データUL

定格電流 (UL)	10 A
-----------	------

## 一般データ

バージョン	長さに切れる		
色	黒色		
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	ハウジング	
	UL94 可燃性等級	V-0	

## 絶縁協調

定格電圧	300 V
------	-------

## 接続データ

ピッチ (mm) (P)	12.8 mm
--------------	---------

## 分類

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92	ECLASS 14.0	27-37-16-92

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Beipackzettel / Package Insert</a> <a href="#">Beipackzettel / Package Insert – multilingual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/10/02 7:21:26 CEST

## TCC 12.8/26 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 製品イメージ



### 寸法図

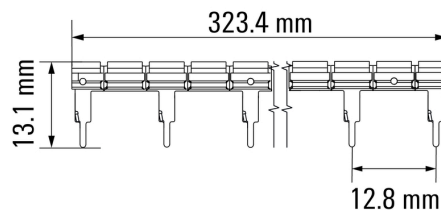

## TCC 12.8/26 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

## 一般注文データ

種別	KT 14	バージョン
注文番号	<a href="#">1157820000</a>	カットツール, 片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4032248945344	
数量	1 Stück	

## 交差接続の切断およびノッチング工具



- ワイドモジュラー Z シリーズの渡り配線コネクション対応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- 端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

## 一般注文データ

種別	KT ZQV	バージョン
注文番号	<a href="#">9002170000</a>	片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4032248291670	
数量	1 Stück	
種別	WAW 1 NEUTRAL	バージョン
注文番号	<a href="#">9004500000</a>	その他、多様なツール
GTIN (EAN)	4008190053925	
数量	1 Stück	

## TCC 12.8/26 BK


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

### その他

#### Type code TERMSERIES accessories

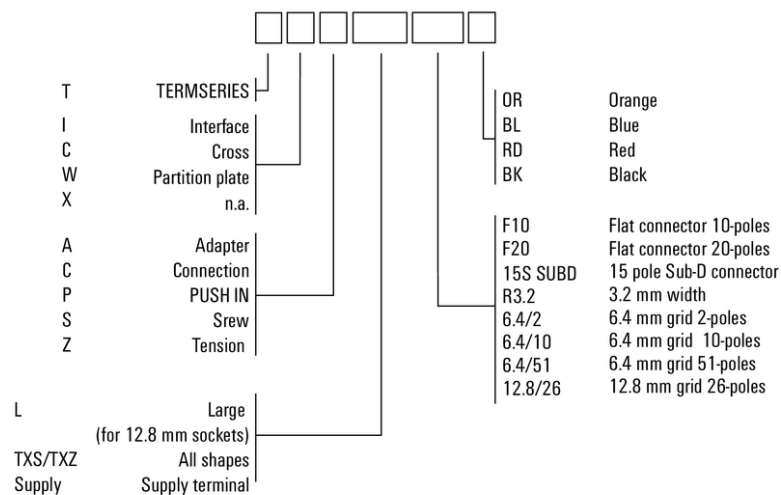

型式コード