

FF 22 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



フィルターファンは、最大通気量時のエネルギー消費が少ないため、制御盤冷却の安全性と収益性を確保します。IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。

一般注文データ

バージョン	フィルターファン, IP55, 黒色
注文番号	2556650000
種別	FF 22 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567274
数量	1 Stück

FF 22 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	75 mm	奥行き (インチ)	2.953 inch
高さ	145 mm	高さ (インチ)	5.709 inch
幅	145 mm	幅 (インチ)	5.709 inch
正味重量	700 g		

温度

動作温度範囲	-40...55 °C
--------	-------------

一般データ

EMCバージョン	No	
MTBF	37,500 h	
UL 94 可燃性等級	V-0	
カバーカバー付	はい	
サイズ	2	
ヒューズ	6 A	
ファン種類	屋根ファン	
フィルタクラス	G 4	
フィルター付き	はい	
ボリュームフロー、フリーブロー	メイン周波数	50 Hz
	体積フロー	56 m³/h
	メイン周波数	60 Hz
	体積フロー	64 m³/h
体積流量、50 Hzで送風	56 m³/h	
体積流量、60 Hzで送風	64 m³/h	
保護等級 (UL)	Type 12	
動作温度範囲	-40...55 °C	
取り付け切り抜きの幅	125 mm	
取り付け方式	嵌合仕様	
取り付け深度	70 mm	
取り付け高さ	5 mm	
定格 AC 電圧	230 V	
定格電圧	230 V AC ± 10%	
排気フィルター付属体積フロー	メイン周波数	50 Hz
	体積フロー	40 m³/h
	排気フィルター	IP55
	メイン周波数	60 Hz
	体積フロー	46 m³/h
	排気フィルター	IP55
接続方式	端子ストリップ	
消費電流	メイン周波数	50 Hz
	電流	0.12 A
	メイン周波数	60 Hz
	電流	0.18 A
紫外線耐性	はい	
色	黒色	
設置カットアウトの高さ	125 mm	
電源	メイン周波数	50 Hz
	公称	19 W
	メイン周波数	60 Hz
	公称	18 W
騒音放射	44 dB(A)	

作成日 2024/07/04 7:40:06 CEST

FF 22 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

承認

認可



ROHS

適合

UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (cURus)

E252704

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Installation- and operating instructions
カタログ	Catalogues in PDF-format

FF 22 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

図面

グラフ

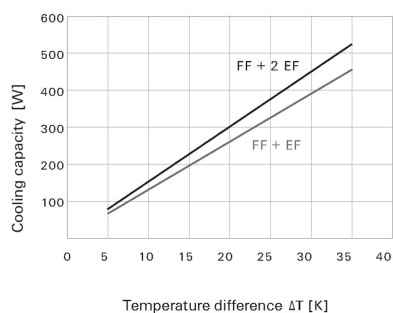

グラフ

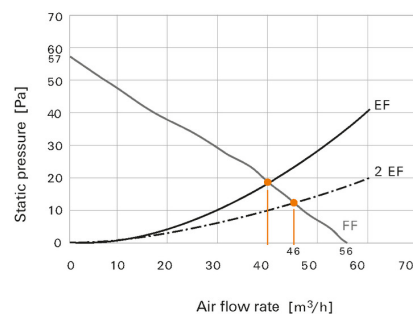

FF 22 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フィルターファン



フィルターファンは、最大通気量時のエネルギー消費が少ないため、制御盤冷却の安全性と収益性を確保します。IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。

一般注文データ

種別	FF-FIMT 2X 55	バージョン
注文番号	2556670000	フィルターマット, IP55, 白色
GTIN (EAN)	4050118567298	
数量	5 Stück	
種別	FF-FIMT 2X 54	バージョン
注文番号	2556660000	フィルターマット, IP54, 白色
GTIN (EAN)	4050118567281	
数量	5 Stück	

排気フィルター



IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。機能的なフラップカバーなど、配慮の行き届いた部分仕様により、ツール不要で素早くフィルターマットを交換でき、時間とコストの節約につながります。

一般注文データ

種別	EF 20 55 GY	バージョン
注文番号	2557110000	排気フィルター, IP55, グレー
GTIN (EAN)	4050118567748	
数量	1 Stück	
種別	EF 20 55 BK	バージョン
注文番号	2557120000	排気フィルター, IP55, 黒色
GTIN (EAN)	4050118567755	
数量	1 Stück	
種別	EF 20 54 BK	バージョン
注文番号	2557100000	排気フィルター, IP54, 黒色
GTIN (EAN)	4050118567731	
数量	1 Stück	
種別	EF 20 54 GY	バージョン
注文番号	2557090000	排気フィルター, IP54, グレー
GTIN (EAN)	4050118567724	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 7:40:07 CEST