

FF 32 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



フィルターファンは、最大通気量時のエネルギー消費が少ないため、制御盤冷却の安全性と収益性を確保します。IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。

一般注文データ

バージョン	フィルターファン, IP54, グレー
注文番号	2556680000
種別	FF 32 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567304
数量	1 Stück

FF 32 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	93 mm	奥行き (インチ)	3.661 inch
高さ	202 mm	高さ (インチ)	7.953 inch
幅	202 mm	幅 (インチ)	7.953 inch
正味重量	618 g		

温度

動作温度範囲	-40...55 °C
--------	-------------

一般データ

EMCバージョン	No
MTBF	37,500 h
UL 94 可燃性等級	V-0
カバーカバー付	はい
サイズ	3
ヒューズ	6 A
ファン種類	屋根ファン
フィルタクラス	G 4
フィルター付き	はい
ポリウムフロー、フリーフロー	メイン周波数 50 Hz 体積フロー 98 m ³ /h メイン周波数 60 Hz 体積フロー 108 m ³ /h
体積流量、50 Hzで送風	98 m ³ /h
体積流量、60 Hzで送風	108 m ³ /h
保護等級 (UL)	Type 12
動作温度範囲	-40...55 °C
取り付け切り抜きの幅	177 mm
取り付け方式	箆合仕様
取り付け深度	87 mm
取り付け高さ	6 mm
定格 AC 電圧	230 V
定格電圧	230 V AC ± 10%
排気フィルター付属体積フロー	メイン周波数 50 Hz 体積フロー 73 m ³ /h 排気フィルター IP54 メイン周波数 60 Hz 体積フロー 80 m ³ /h 排気フィルター IP54
接続方式	端子ストリップ
消費電流	メイン周波数 50 Hz 電流 0.12 A メイン周波数 60 Hz 電流 0.18 A
色	グレー
設置カットアウトの高さ	177 mm
電源	メイン周波数 50 Hz 公称 19 W メイン周波数 60 Hz 公称 18 W
騒音放射	40 dB(A)

作成日 2024/10/02 7:25:49 CEST

FF 32 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16	ECLASS 14.0	27-18-07-16

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E252704

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Installation- and operating instructions
カタログ	Catalogues in PDF-format


FF 32 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面

グラフ

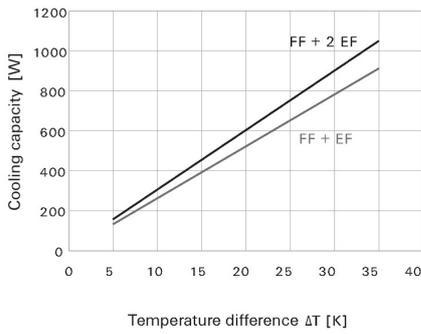

グラフ

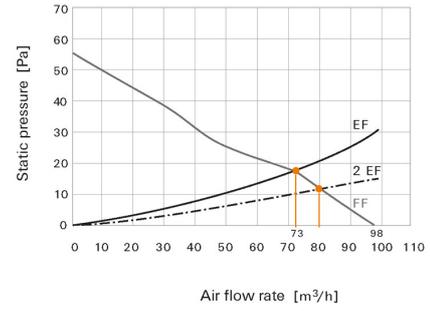

FF 32 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

排気フィルター



IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。機能的なフラップカバーなど、配慮の行き届いた部分仕様により、ツール不要で素早くフィルターマットを交換でき、時間とコストの節約につながります。

一般注文データ

種別	EF 30 54 BK	バージョン
注文番号	2557140000	排気フィルター, IP54, 黒色
GTIN (EAN)	4050118567779	
数量	1 Stück	
種別	EF 30 54 GY	バージョン
注文番号	2557130000	排気フィルター, IP54, グレー
GTIN (EAN)	4050118567762	
数量	1 Stück	
種別	EF 30 55 BK	バージョン
注文番号	2557160000	排気フィルター, IP55, 黒色
GTIN (EAN)	4050118567793	
数量	1 Stück	
種別	EF 30 55 GY	バージョン
注文番号	2557150000	排気フィルター, IP55, グレー
GTIN (EAN)	4050118567786	
数量	1 Stück	

フィルターファン



フィルターファンは、最大通気量時のエネルギー消費が少ないため、制御盤冷却の安全性と収益性を確保します。IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。

一般注文データ

種別	FF-FIMT 3X 54	バージョン
注文番号	2556720000	フィルターマット, IP54, 白色
GTIN (EAN)	4050118567342	
数量	5 Stück	
種別	FF-FIMT 3X 55	バージョン
注文番号	2556730000	フィルターマット, IP55, 白色
GTIN (EAN)	4050118567359	
数量	5 Stück	

作成日 2024/10/02 7:25:49 CEST