

## FF 67 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



フィルターファンは、最大通気量時のエネルギー消費が少ないため、制御盤冷却の安全性と収益性を確保します。IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。

## 一般注文データ

バージョン	フィルターファン, IP54, 黒色
注文番号	<a href="#">2556960000</a>
種別	FF 67 54/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567588
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 7:22:30 CEST

## FF 67 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	157 mm	奥行き (インチ)	6.181 inch
高さ	320 mm	高さ (インチ)	12.598 inch
幅	320 mm	幅 (インチ)	12.598 inch
正味重量	3,586 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...55 °C
--------	-------------

## 一般データ

EMCバージョン	No		
MTBF	40,000 h		
UL 94 可燃性等級	V-0		
カバーカバー付	はい		
サイズ	6		
ヒューズ	6 A		
ファン種類	屋根ファン		
フィルタクラス	G 3		
フィルター付き	はい		
ボリュームフロー、フリーブロー	メイン周波数	50 Hz	
	体積フロー	845 m³/h	
	メイン周波数	60 Hz	
	体積フロー	875 m³/h	
体積流量、50 Hzで送風	845 m³/h		
体積流量、60 Hzで送風	875 m³/h		
保護等級 (UL)	Type 12		
動作温度範囲	-40...55 °C		
取り付け切り抜きの幅	291 mm		
取り付け方式	嵌合仕様		
取り付け深度	150 mm		
取り付け高さ	7 mm		
定格 AC 電圧	230 V		
定格電圧	230 V AC ± 10%		
排気フィルター付属体積フロー	メイン周波数	50 Hz	
	体積フロー	560 m³/h	
	排気フィルター	IP54	
	メイン周波数	60 Hz	
	体積フロー	625 m³/h	
	排気フィルター	IP54	
接続方式	ばね接点		
消費電流	メイン周波数	50 Hz	
	電流	0.62 A	
	メイン周波数	60 Hz	
	電流	0.86 A	
色	黒色		
設置カットアウトの高さ	291 mm		
電源	メイン周波数	50 Hz	
	公称	140 W	
	メイン周波数	60 Hz	
	公称	197 W	
騒音放射	66 dB(A)		

作成日 2024/07/04 7:22:30 CEST

## FF 67 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 分類

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

## 承認

認可



ROHS

適合

UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (cURus)

E252704

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## FF 67 54/230V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### グラフ

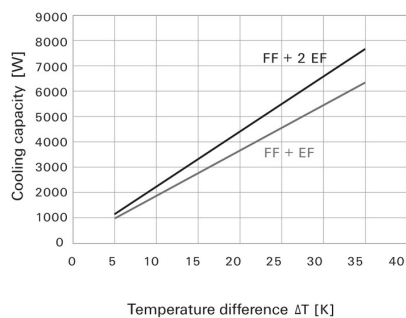

### グラフ

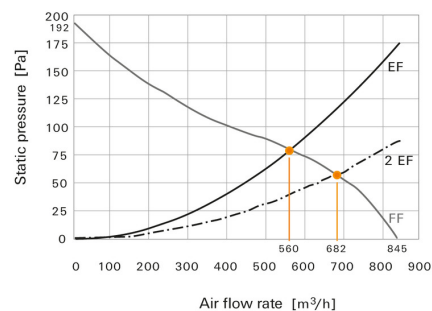

## FF 67 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 排気フィルター



IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。機能的なフラップカバーなど、配慮の行き届いた部分仕様により、ツール不要で素早くフィルターマットを交換でき、時間とコストの節約につながります。

## 一般注文データ

種別	EF 60 55 GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2557230000</a>	排気フィルター, IP55, グレー
GTIN (EAN)	4050118567861	
数量	1 Stück	
種別	EF 60 54 GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2557210000</a>	排気フィルター, IP54, グレー
GTIN (EAN)	4050118567847	
数量	1 Stück	
種別	EF 60 55 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2557240000</a>	排気フィルター, IP55, 黒色
GTIN (EAN)	4050118567878	
数量	1 Stück	
種別	EF 60 54 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2557220000</a>	排気フィルター, IP54, 黒色
GTIN (EAN)	4050118567854	
数量	1 Stück	

## フィルターファン



フィルターファンは、最大通気量時のエネルギー消費が少ないため、制御盤冷却の安全性と収益性を確保します。IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。

## 一般注文データ

種別	FF-FIMT 6X 54	バージョン
注文番号	<a href="#">2567310000</a>	フィルターマット, IP54, 白色
GTIN (EAN)	4050118576955	
数量	5 Stück	
種別	FF-FIMT 6X 55	バージョン
注文番号	<a href="#">2557050000</a>	フィルターマット, IP55, 白色
GTIN (EAN)	4050118567687	
数量	5 Stück	

作成日 2024/07/04 7:22:30 CEST