

EF-EMC 20 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。機能的なフラップカバーなど、配慮の行き届いた部分仕様により、ツール不要で素早くフィルターマットを交換でき、時間とコストの節約につながります。

一般注文データ

バージョン	排気フィルター, IP54, グレー
注文番号	2557570000
種別	EF-EMC 20 54 GY
GTIN (EAN)	4050118568219
数量	1 Stück
利用可能期限	2023-11-10

作成日 2024/10/02 7:46:41 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

EF-EMC 20 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	31 mm	奥行き (インチ)	1.22 inch
高さ	145 mm	高さ (インチ)	5.709 inch
幅	145 mm	幅 (インチ)	5.709 inch
正味重量	180 g		

温度

動作温度範囲	-40...55 °C
--------	-------------

一般データ

EMCバージョン	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	UL 94 可燃性等級	V-0
フィルタクラス	G 4	フィルター付き	はい
保護等級 (UL)	Type 12	動作温度範囲	-40...55 °C
取り付け切り抜きの幅	126.5 mm	取り付け方式	嵌合仕様
取り付け深度	26 mm	取り付け高さ	5 mm
材質	熱可塑性プラスチック	色	グレー
設置カットアウトの高さ	126.5 mm		

分類

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06	ECLASS 14.0	27-18-07-06

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	Installation- and operating instructions
カタログ	Catalogues in PDF-format

EF-EMC 20 54 GY


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

グラフ

Shielding effectiveness measurements

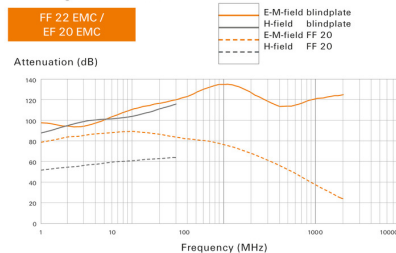

EF-EMC 20 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フィルターファン



フィルターファンは、最大通気量時のエネルギー消費が少ないため、制御盤冷却の安全性と収益性を確保します。IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。

一般注文データ

種別	FF-FIMT 2X 54	バージョン
注文番号	2556660000	フィルターマット, IP54, 白色
GTIN (EAN)	4050118567281	
数量	5 Stück	